

## Pystykiinnitin • Pystysuoralla jalalla

23330.0017



### Tuotekuvaus

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnittimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen.

Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

### Materiaali

#### Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

#### Niitti

- Ruostumaton teräs

#### Kahva

- muovi

#### Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

#### Paininsuojus


- Kumia, musta

### Lisätietoja


#### Viittaukset

Vaihtoruveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.


Piirustus

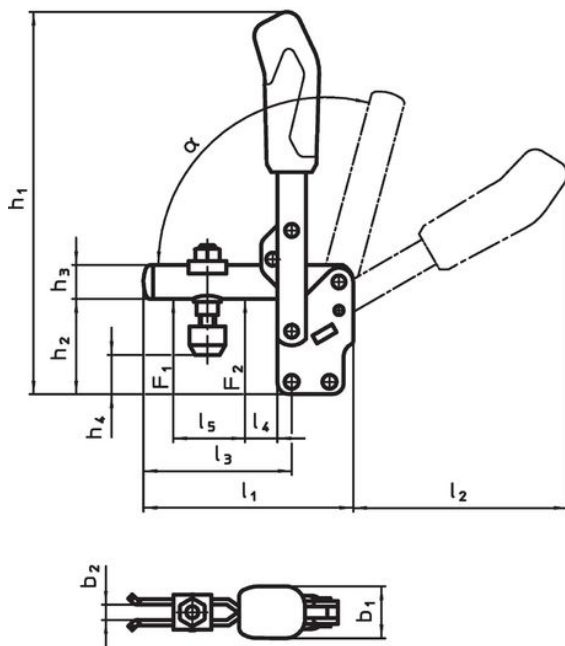


23330.0013

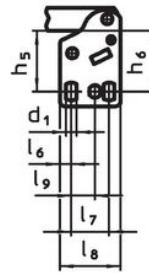


23330.0014

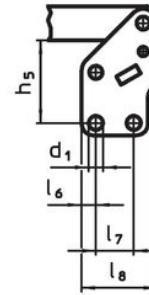


23330.0015

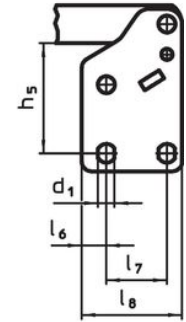

23330.0016

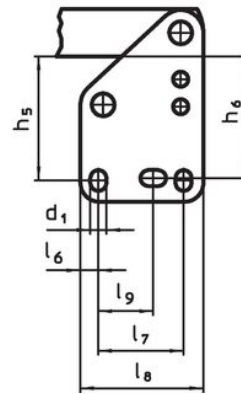

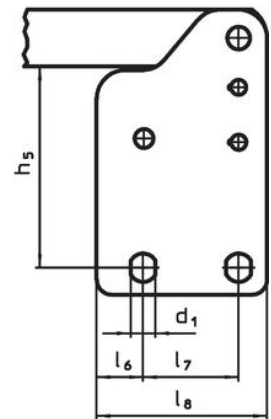

23330.0017



Tilastiedot

Nimellisko	Paininruuvi	Ulkomitat																Pitovoima		α	Temperatuurialue		Til.nro			
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.	[g]
	[mm]	[mm]																[kN]		60°	[-10	80	2000			
7	M12 x 110	13	39	14	10	369	117	30	33	90,5	102	231	206	165	28	89	24,5	50,5	90	3,4	5,5	60°	-10	80	2000	23330.0017

Lisätarvikkeet

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	Til.nro
<b>Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)</b>			
	M12 x 110	170	23330.9008

Vaatimuksenmukaisuus

**RoHS-yhteensopiva**

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

**Ei sisällä SVHC-aineita**

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

**Ei sisällä Prop 65 aineita**

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Ei sisällä konfliktimineraaleja**

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."