

## U-kahvat • tukirenkaalla

24310.0510



### Tuotekuvaus

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

### Materiaali

#### Kahva

- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu


#### Tukilevy

- Ruostumaton teräs

### Asennus

Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.

### Piirustus

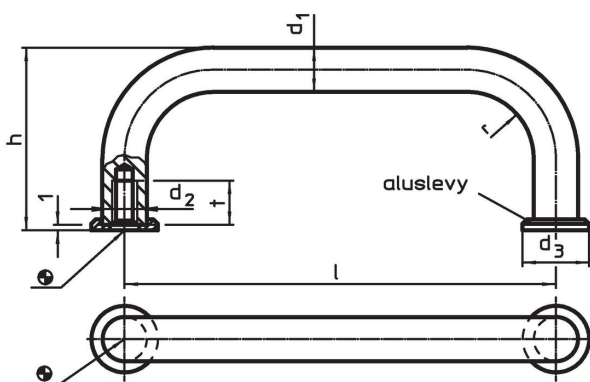

### Tilastiedot

d <sub>1</sub>	l ±0,5	d <sub>2</sub>	Ulkomitat				t min.	[g]	Til.nro
			d <sub>3</sub>	h	r	[mm]			
Ruostumaton teräs									
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0510	

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."