

## Kiinteät kahvat • DIN 39

24450.0036




### Tuotekuvaus


#### Materiaali

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu


### Piirustus

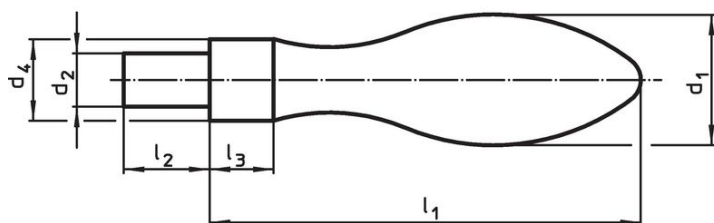

kuva 1

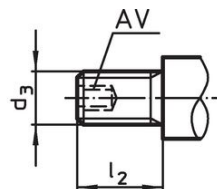

kuva 2

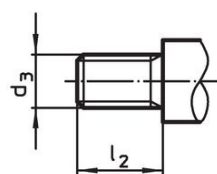


kuva 3

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub> h8		d <sub>4</sub> h13		Ulkomitat			[g]	Til.nro		
				[mm]			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			l <sub>3</sub>	
sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs												
36		16		22		112			26	14	519	24450.0036

### Sovellusesimerkki

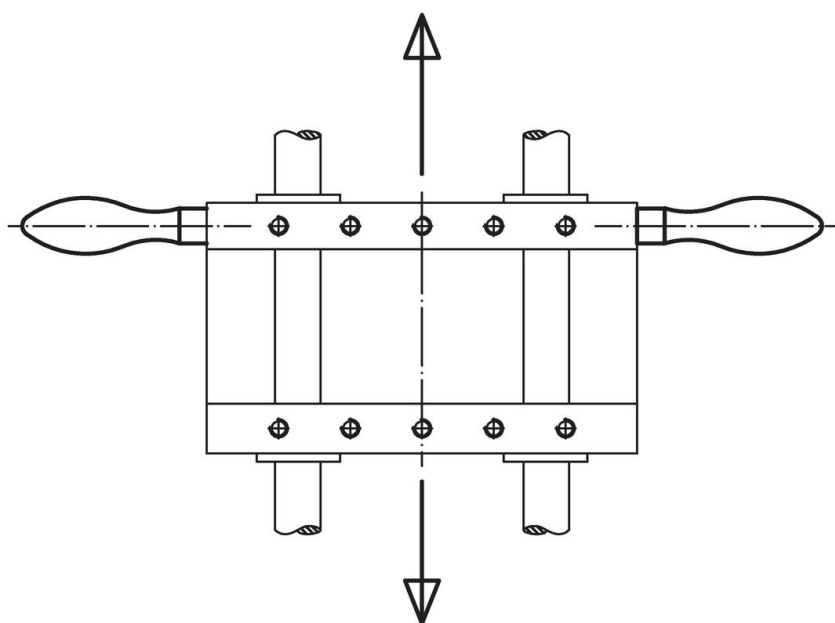

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."