

Tommyruuvit • DIN 6304 kiinteällä tapilla

24490.0109



Tuotekuvaus

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Lisätietoja


Viittaukset

Painintappi painintyynille DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Lisää tuotteita

- Painintyyny, DIN 6311 ja matala rakenne

Piirustus

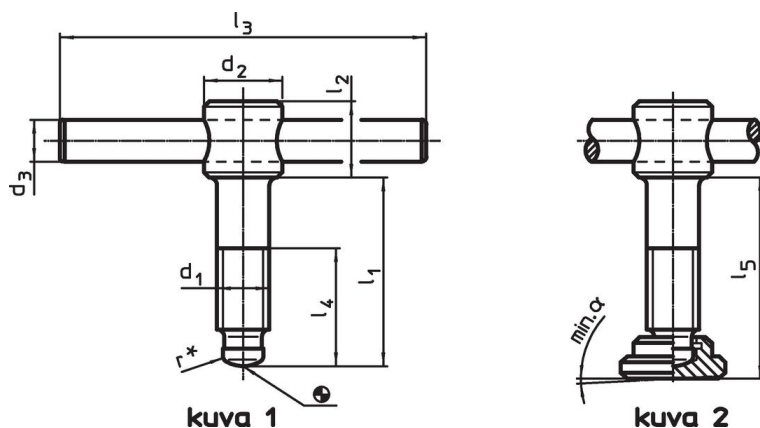

* asentamisen helpottamiseksi DIN 6304 rakennetta on muutettu

Tilaustiedot

Ulkomitat										α min.		Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃ ~	l ₄	l ₅ ~			
[mm]											[g]	
painetyynillä, muoto F – Kuva 2												
M8	60	14	6	6	16	12	60	45	63	4°	54	24490.0109

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."