

## Tommymutterit • DIN 6307 irrallisella tapilla 24510.0710




### Tuotekuvaus

Tässä mallissa on siirrettävä tappi, paikallaan pito jousella.

### Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu


### Piirustus

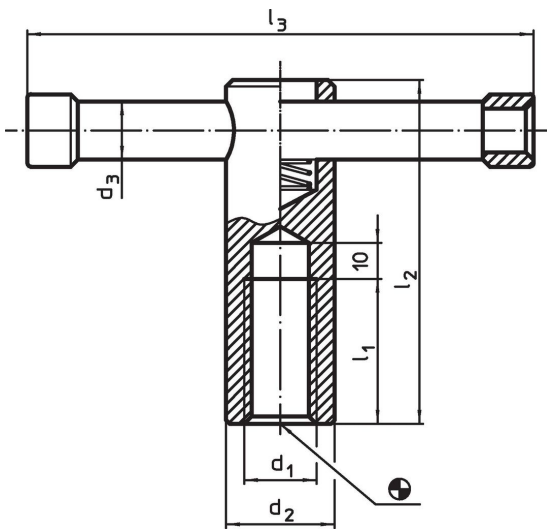

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat				[g]	Til.nro
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
M10	18	8	20	60	80	112	24510.0710

### Sovellusesimerkki

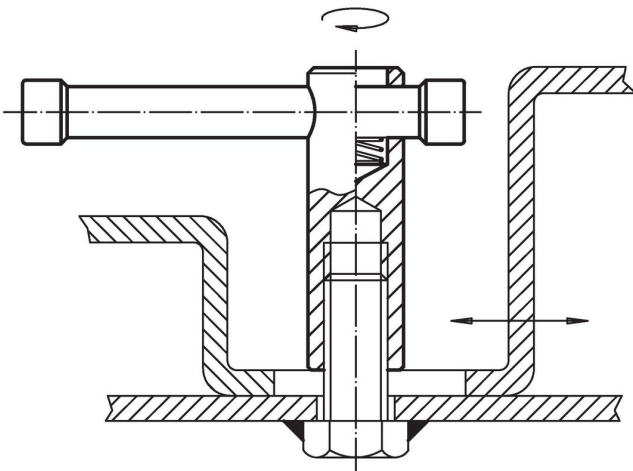

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."