

## Lieriökahvat • pyörivät

24530.0010



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


##### Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

##### Lieriökahva

- Kestomuovi PF 31, musta

### Piirustus

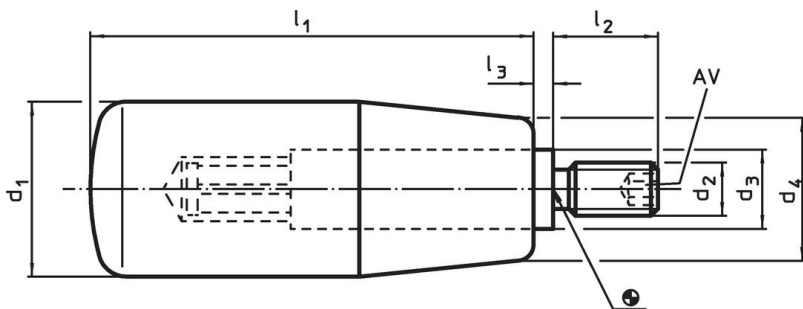

### Tilaustiedot

Ulkomitat							AV	🌡️	🏋️	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	max. [°C]	[g]	
Kestomuovi, Teräs										
18	M6	10	15	40	12	2,5	3	110	29	24530.0010

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."