

## Lieriökahvat • pyörivät

24530.0020



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


##### Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

##### Lieriökahva

- Kestomuovi PF 31, musta

### Piirustus

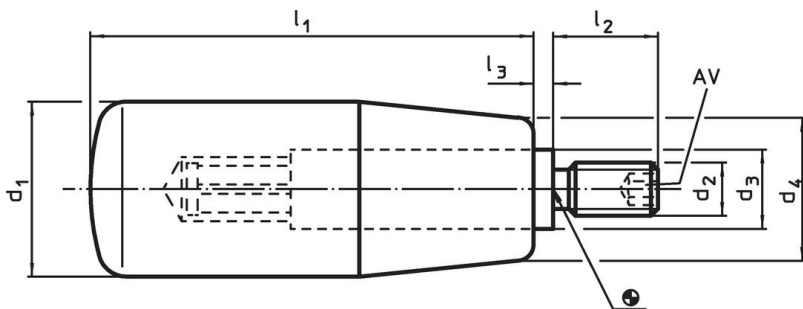

### Tilaustiedot

| Ulkomitat              |                |                |                        |                |                |                | AV   | 🌡️<br>max.<br>[°C] | 📦<br>[g] | Til.nro    |
|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>         | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub><br>[mm] | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | [mm] |                    |          |            |
| Duroplast-muovi, Teräs |                |                |                        |                |                |                |      |                    |          |            |
| 21                     | M6             | 10             | 17                     | 50             | 13             | 2,5            | 3    | 110                | 42       | 24530.0020 |

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."