

## Pallonupit • metalliset, kuten DIN 319

24561.0032



### Tuotekuvaus

#### Materiaali

- Teräs, kiillotettu, kirkas

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehtoilla.


### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat		t <sub>1</sub> min.	[g]	Til.nro
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~			
32	M8	18	29	14,5	116	24561.0032

### Sovellusesimerkki

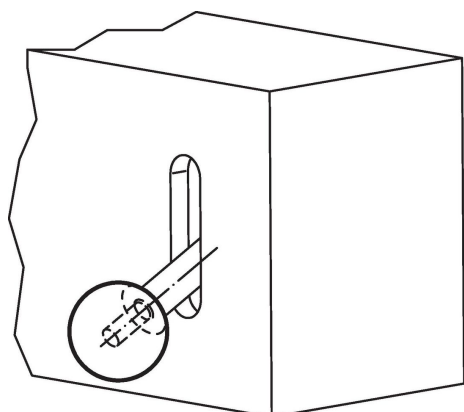

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."