

## Pallonupit • metalliset, kuten DIN 319

24561.0216



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehtoilla.


### Piirustus

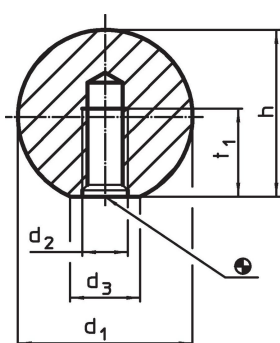

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat		h ~	t <sub>1</sub> min.	[g]	Til.nro
		d <sub>3</sub> ~ [mm]					
Ruostumaton teräs							
16	M4	8		15	7	16	24561.0216

### Sovellusesimerkki

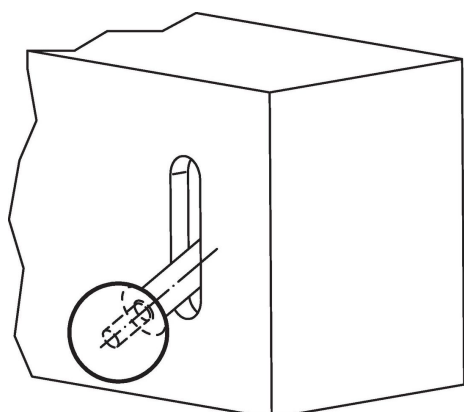

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."