

## Pallonupit • metalliset, kuten DIN 319

24561.0225



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

#### Lisätietoja


#### Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehtoilla.


### Piirustus

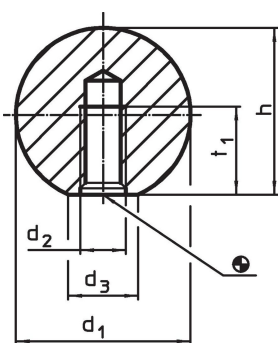

### Tilaustiedot

$d_1$	$d_2$	Ulkomitat $d_3$ ~ [mm]	$h$ ~	$t_1$ min.	 [g]	Til.nro
25	M6	15	22,5	11	58	24561.0225

### Sovellusesimerkki

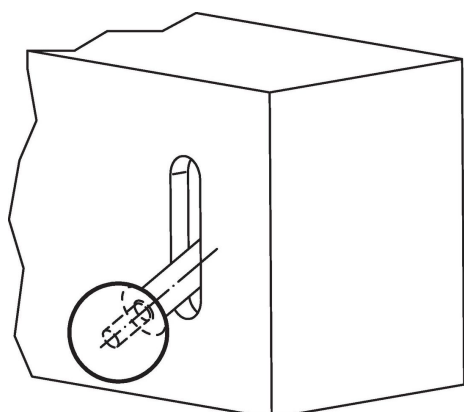

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."