

Pallonupit • metalliset, kuten DIN 319

24561.0232



Tuotekuvaus

Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Lisätietoja

Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehtoilla.


Piirustus

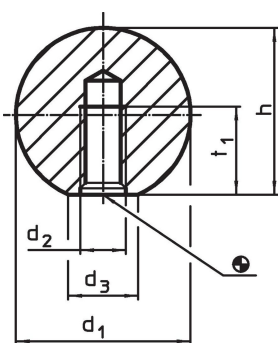

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat		t ₁ min.	[g]	Til.nro
		d ₃ ~ [mm]	h ~			
Ruostumaton teräs						
32	M8	18	29	14,5	116	24561.0232

Sovellusesimerkki

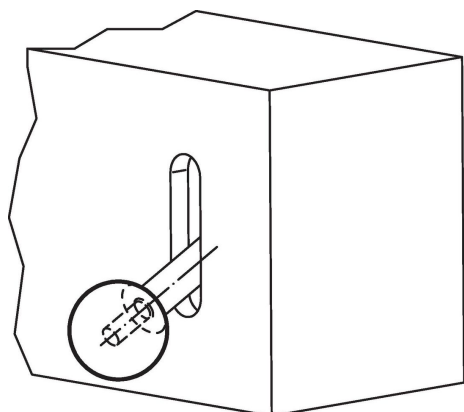

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."