

Käsipyörät • DIN 950 kevytmetallia

24590.0100



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Kevytmetalli Al

Asennus


Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus

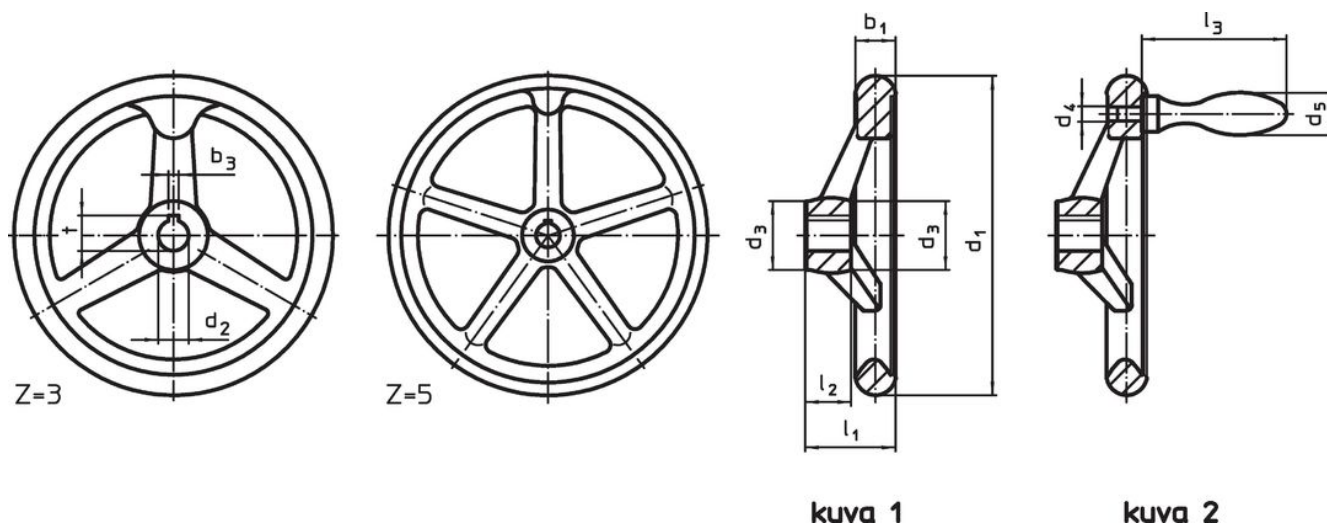

kuva 1

kuva 2

Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

Ulkomitat					Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Varsien lukumäärä		Til.nro
d ₁	d ₂ H7	d ₃	l ₁ ~	l ₂	b ₃	t	z		
[mm]					[mm]			[g]	
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1									
80	10	24	29	16	3	11,4	3	128	24590.0100

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."