

## Ristinupit • DIN 6335 valurautaa

24620.0090



### Tuotekuvaus

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

### Materiaali


**Kahva**  
• Valurauta GG 20, kirkas

### Lisätietoja


#### Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.


### Piirustus

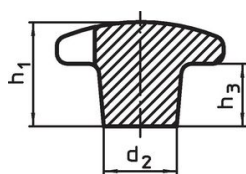



kuva 1

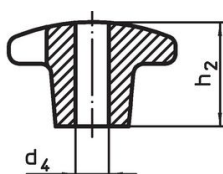


kuva 2

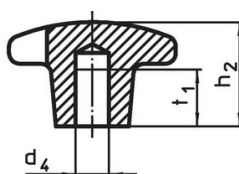

kuva 3

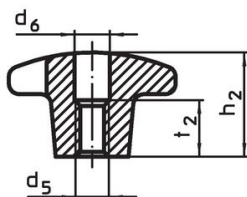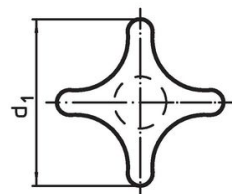


kuva 4

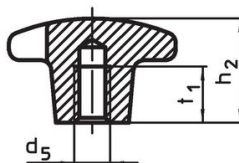

kuva 5

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat			Til.nro
		h <sub>1</sub>	h <sub>3</sub>		
[mm]				[g]	
<b>Aihio, muoto A – Kuva 1</b>					
100	32	65	38	855	24620.0090

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."