

## Ristinupit • DIN 6335 valurautaa

24620.0263



### Tuotekuvaus

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

### Materiaali


**Kahva**  
• Valurauta GG 20, kirkas

### Lisätietoja


#### Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.


### Piirustus

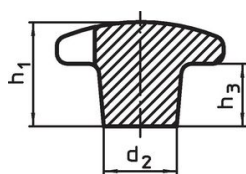



kuva 1

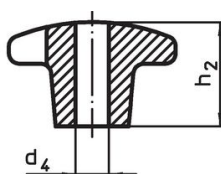


kuva 2

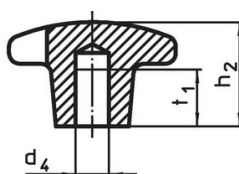

kuva 3

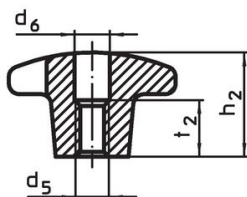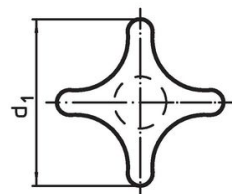

kuva 4

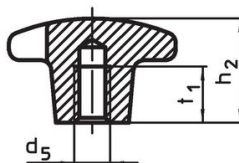

kuva 5

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat			[g]	Til.nro
		d <sub>4</sub> H7 [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>		
Sileällä pohjareillä, muoto C – Kuva 3						
63	20	12	40	22	195	24620.0263

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."