

## Tähtinupit • ruostumaton teräs

24690.0666



### Tuotekuvaus



Rakenne ilman likareunusta. Soveltuu kaikille sellaisille käyttöalueille, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat (esim. elintarviketeollisuus).

### Materiaali


#### Kahva

- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu


### Piirustus

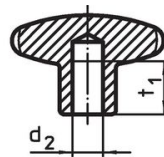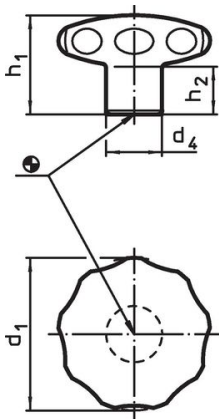

kuva 1

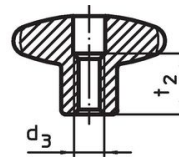

kuva 2

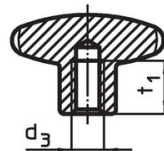

kuva 3

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Ulkomitat				Til.nro
		d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	
[mm]						[g]
<b>Sisäkierteellä – Kuva 3</b>						
60	M12	25	39	18	18	384
						<a href="#">24690.0666</a>

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."