

## Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla • DIN 6336, muovia

24740.1260



### Tuotekuvaus

#### Materiaali

##### Kahva

- Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

##### Ruuvi


- Ruostumaton teräs A2

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydyttäessä.

### Piirustus

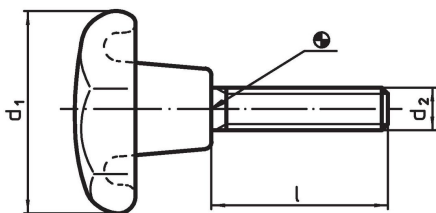

### Tilaustiedot

Ulkomitat			max. [°C]	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
<b>Muoto L, Ruostumaton teräs</b>					
63	M12	80	110	143	24740.1260

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."