

Litteät sormiruuvit • DIN 653

24770.0074



Tuotekuvaus

Pyällelyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

Materiaali


- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Lisätietoja


Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Piirustus

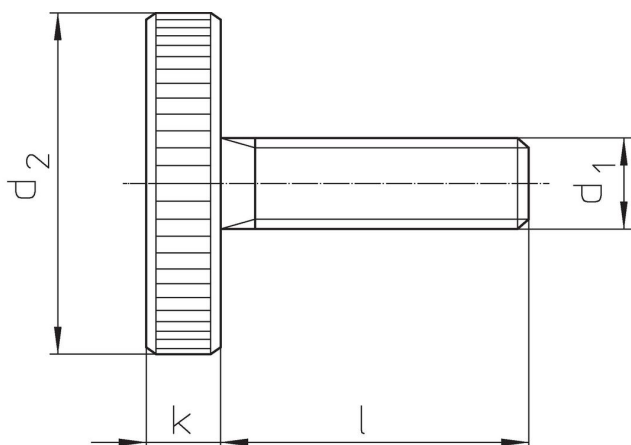

Tilaustiedot

| d ₁ | l | Ulkomitat [mm] | | d ₂ | k |  [g] | Til.nro |
|----------------|----|-------------------|--|----------------|-----|--|------------|
| M3 | 10 | | | 12 | 2,5 | 2,5 | 24770.0074 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldeimättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."