

## Litteät sormiruuvit • DIN 653

24770.0292



### Tuotekuvaus

Pyälleetyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

### Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

### Lisätietoja


#### Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

### Piirustus

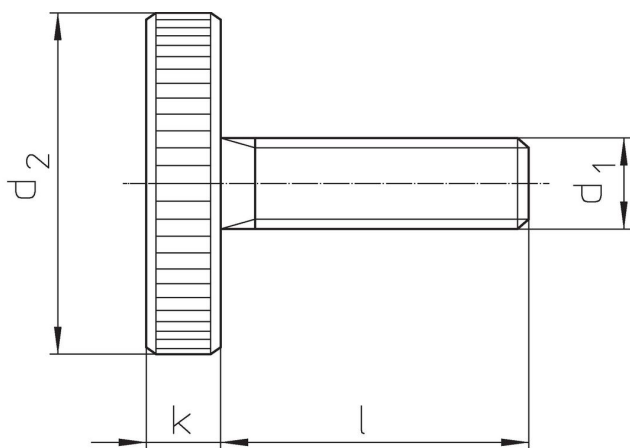

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l	Ulkomitat			Til.nro
		d <sub>2</sub>	k		
Ruostumaton teräs					
[mm]					
				[g]	
M4	8	16	3,5	5,6	24770.0292

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."