

## Asetinrenkaat • anturikiinnityksellä

25070.0130



### Tuotekuvaus

Anturien, kytkimien jne. kiinnitysmahdollisuus. Asetinrenkaiden käyttö mahdollista esim. männänvarressa rajakytkimenä.  
Asetinrenkas ruostumattomasta teräksestä suurella lukitusvoimalla.

### Materiaali


#### Ruuvi

- Ruostumaton teräs


#### Asetinrenkas

- Ruostumaton teräs 1.4021

### Piirustus

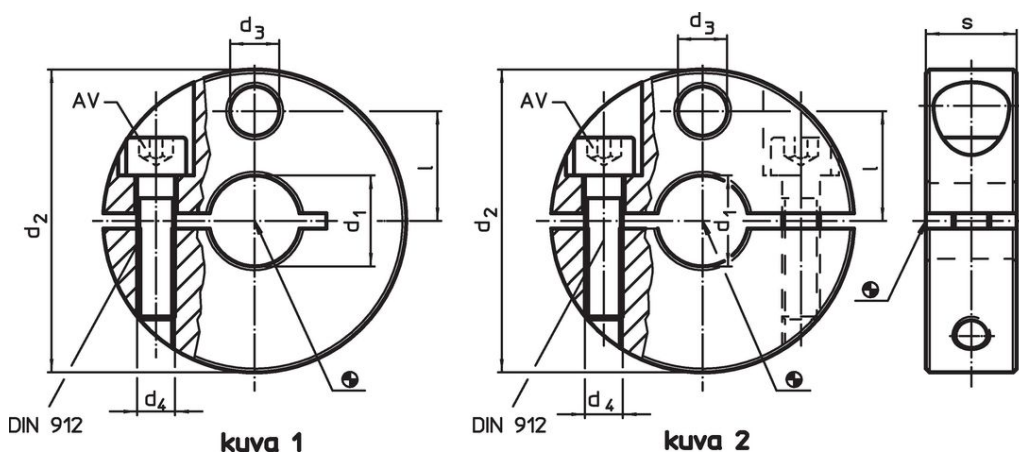

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Ulkomitat			d <sub>4</sub>	l	s	AV		Til.nro
			[mm]						[mm]	[g]	
H8	-0,5										
<b>Halkaistu – Kuva 2</b>											
30	75	13				M8	27	20	6	488	25070.0130

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."