

Saranat

25160.1320



Tuotekuvaus

Saranoille on ominaista kompakti ja stabiili rakenne.

Materiaali

Holkki
• Ruostumaton teräs 1.4408, himmeä


Akseli
• Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoille
- Kierrelevyt, saranoille
- Vasteet, saranoille

Piirustus

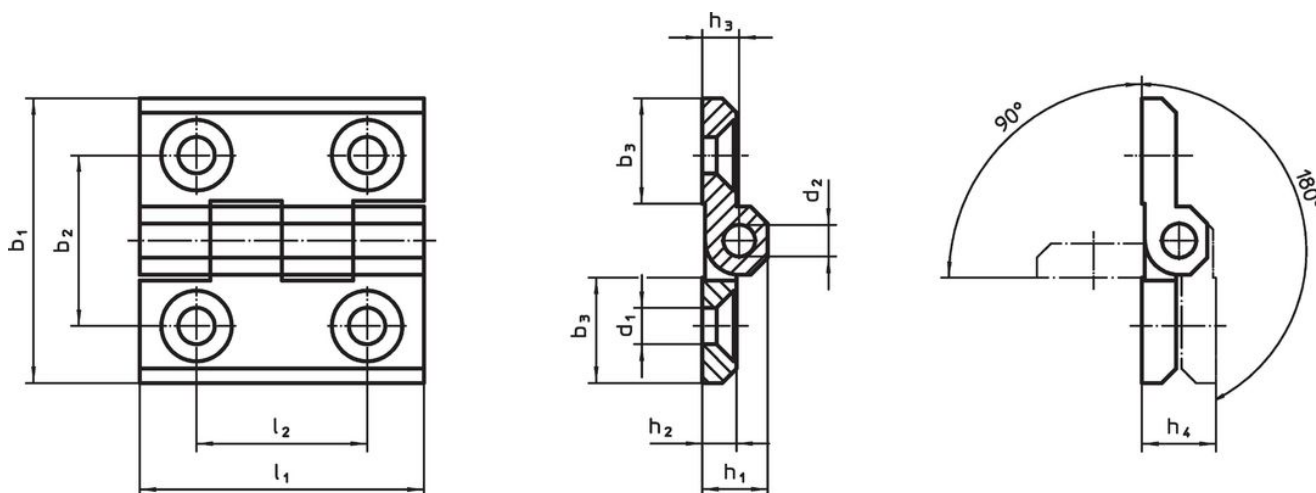

Tilaustiedot

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Ulkomitat					l ₁	l ₂	[g]	Til.nro
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
60	36	26	8,3	8	15	8	8,5	17	60	36	210	25160.1320	

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."