

## Yhdistelmäkiinnittimet • Vaakasuoralla jalalla

EH 23330.



### Tuotekuvaus

Yhdistelmäkiinnittimessä työntötankokiinnitin ja pystykiinnitin on yhdistetty yhteen kiinnittimeen. Siten ei tarvita erillisiä polvivipukiinnittämiä. Vaakasuora ja pystysuora kiinnitysliike on helppo tehdä ergonomisella kahvalla. Siten taataan työkappaleen samanaikainen tarkka asettelu ja kiinnitys.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

### Materiaali

#### Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

#### Niitti

- Ruostumaton teräs


#### Kahva

- muovi

#### Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

### Piirustus

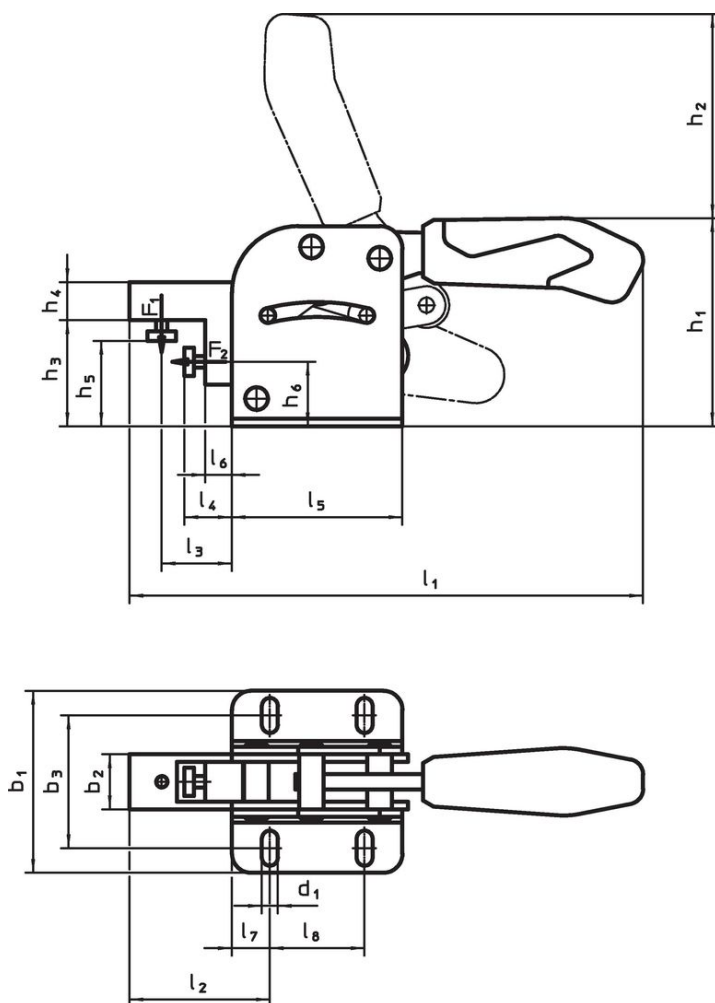

Tilaustiedot

Nimelliskoko	Ulkomitat																		Pitovoimat		Temper.		Til.nro				
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min. max.	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min. max.	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.	[g]	
Teräs																											
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002	
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003	
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."