

## Pystykiinnitin · Kulmajalalla ja turvalukituksella

EH 23330.



### Tuotekuvaus

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnittimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen.

Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

### Materiaali

#### Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

#### Niitti

- Ruostumaton teräs

#### Kahva

- muovi

#### Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

#### Paininsuojus

- Kumia, musta

#### Muovihattu


- PVC, musta

### Lisätietoja

#### Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.


### Piirustus

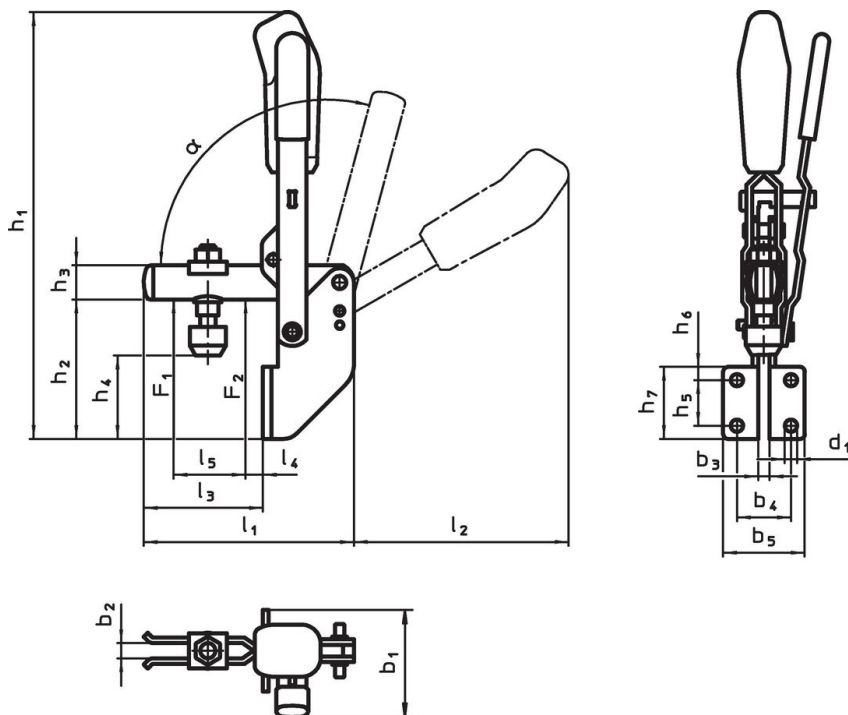

### Tilaustiedot

Nimellisko	Paininruuvi	Ulkomitat															Pitovoima		$\alpha$	min. max.		Til.nro					
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> max.	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[kN]	[°C]	[g]
		[mm]															[kN]			[°C]							
<b>Teräs</b>																											
3	M6 x 35	6,1	45	6	5	25,5	37	176,5	61	12	34	41,5	20	6	32	77	63	40	9	25	1,0	1,2	105°	-10	80	272	23330.0623
4	M8 x 45	6,5	55	8	6	28,5	43	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	112	111	65	11	43	1,4	2,5	105°	-10	80	551	23330.0624
5	M8 x 65	8,5	63	10	8	32,0	52	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	140	129	84	17	50	2,0	3,0	105°	-10	80	885	23330.0625

### Lisätarvikkeet

	d <sub>2</sub>		Til.nro
	[mm]	[g]	
<b>Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)</b>			
	M6 x 35	16	23330.9003
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

### Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.