


Pystykiinnitin · Kulmajalalla

EH 23330.

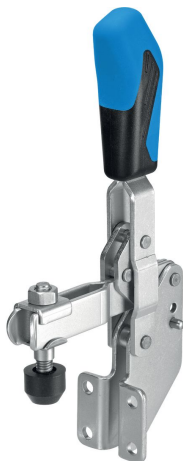

Tuotekuvaus

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnittimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvivivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen.

Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

- Ruostumaton teräs

Kahva

- muovi

Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus


- Kumia, musta

Lisätietoja

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.


Piirustus

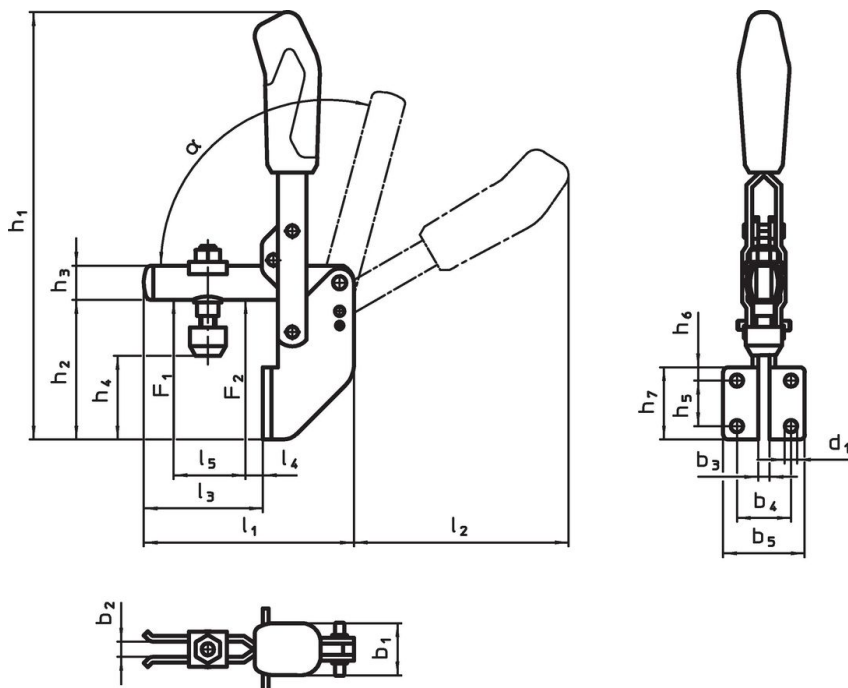

Tilaustiedot

Nimellisko	Paininruuvi	Ulkomitat															Pitovoima		α	min. max.		Til.nro					
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃		l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	[kN]	[°C]	[g]
		[mm]															[kN]			[°C]							
Teräs																											
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	25,5	37,0	176,5	60	12	34	41,5	20	6	32	77	81	41	6	25	1,0	1,2	60°	-10	80	231	23330.0023
4	M8 x 45	6,5	27	8	6	28,5	42,5	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	111	112	63	11	37	1,4	2,5	60°	-10	80	483	23330.0024
5	M8 x 65	8,5	35	10	8	32,0	52,0	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	141	129	84	11	54	2,0	3,0	60°	-10	80	802	23330.0025

Lisätarvikkeet

	d ₂ [mm]		Til.nro
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)			
	M6 x 35	16	23330.9003
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.