

Liste di bloccaggio

1113.600




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio temprato e rettificato


Disegno

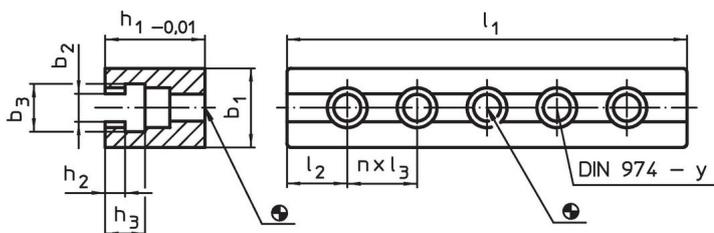

Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni | | | | | | | | | Totale n | Per viti [mm] | y [mm] | [g] | Codice |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-----------|------|----------|
| | l ₁ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | l ₂ | l ₃ | | | | | |
| V70 | 140 | 40 | 14,3 | 24 | 50 | 10 | 20 | 35 | 35 | 2 | M12 | 12 | 1604 | 1113.600 |

Esempio di applicazione

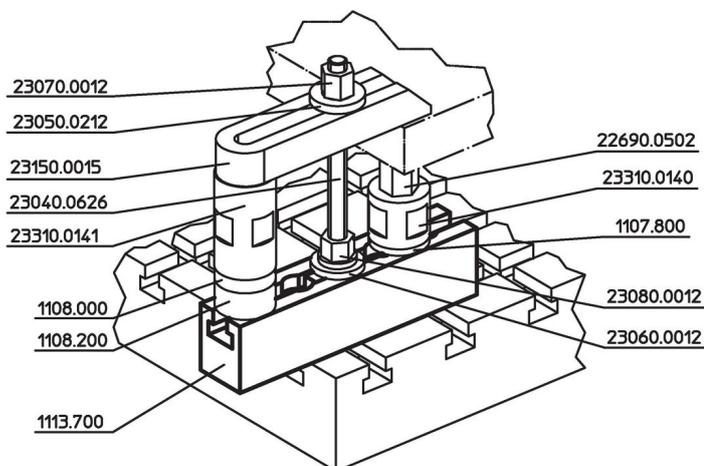

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.