

Liste di bloccaggio • lunghezza 400 - 700

1585.400




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio da utensili, temprato

Disegno

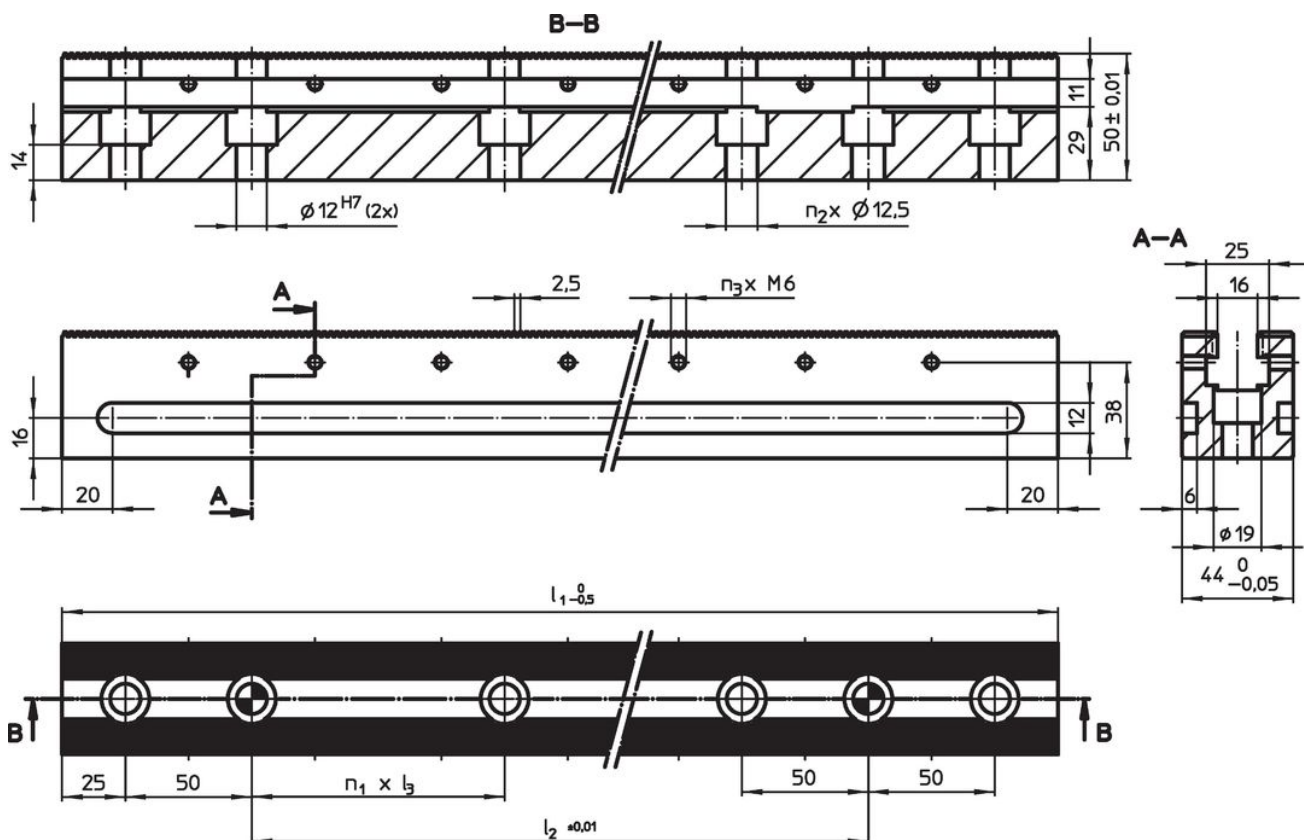

Caratteristiche

$l_1$	Dimensioni		$l_3$	$n_1$	Totale		[kg]	Codice
	$l_2$	[mm]			$n_2$	$n_3$		
400	250		100	2	4	7	5	1585.400

Accessori

	Numero viti di fissaggio M12 x 45	Numero viti M12 x 45	[g]	Codice
<b>Viti di fissaggio per barre di bloccaggio</b>				
	2	4	304	1585.401

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.