

Bloccaggi a ginocchiera verticali • con base verticale

23330.0014



Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

Materiale

Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

Perni

- acciaio inox

Impugnatura

- Plastica

Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione


- Gomma, nero

Maggiori informazioni


Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.


Disegno

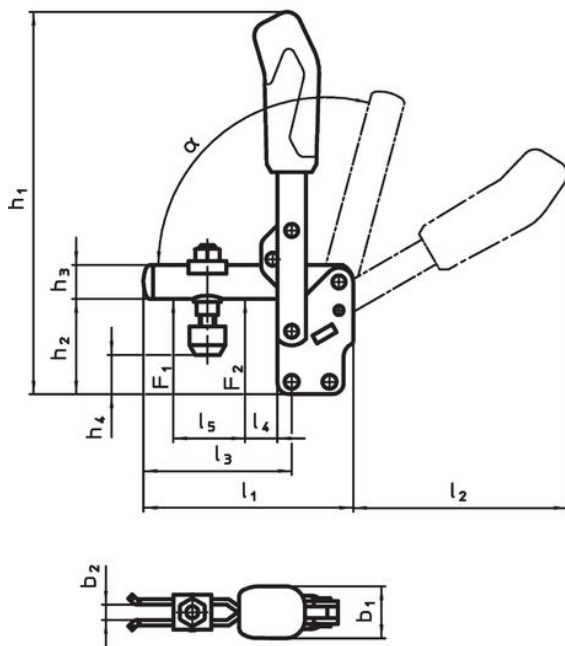


23330.0013

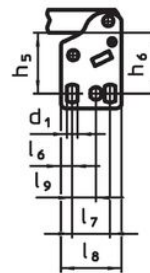


23330.0014

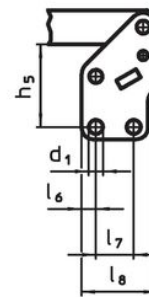


23330.0015

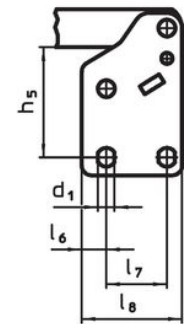

23330.0016

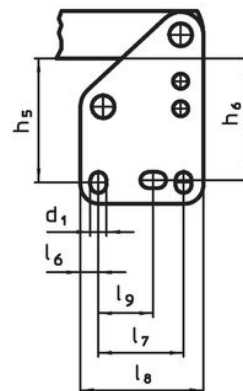

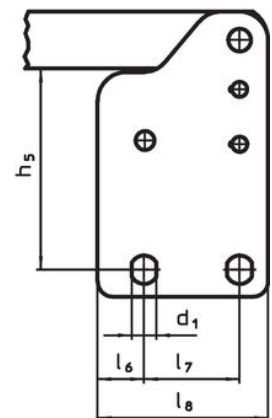

23330.0017



Caratteristiche

| Dimensioni nominali serraggio | Vite di nominale serraggio | Dimensioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | Forza di ritegno | | α | Temperatura | | Peso | Codice |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|----------|-------------|------|------|------------|
| | | d_1 | b_1 | b_2 | b_3 | h_1 | h_2 | h_3 | h_4 | h_4 min. | h_4 max. | h_5 | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | l_5 | l_6 | l_7 | l_8 | F_1 | | F_2 | min. | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [kN] | | [°C] | [g] | | | |
| 4 | M8 x 45 | 7,5 | 27 | 8 | 6 | 200 | 48 | 18 | 16,5 | 25 | 41 | 112 | 114 | 79 | 19 | 36 | 7,5 | 20 | 40 | 1,2 | 2,5 | 60° | -10 | 80 | 417 | 23330.0014 |

Accessori

| | d ₂ [mm] |  [g] | Codice |
|---|------------------------|--|------------|
| Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera) | | | |
|  | M 8 x 45 | 38 | 23330.9005 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.