

## Bloccaggio combinato • con base orizzontale

### EH 23330.



#### Descrizione prodotto

Il morsetto combinato crea un sistema di serraggio a molla e un morsetto a ginocchiera verticale in un unico morsetto. Pertanto non è necessario l'uso di diversi morsetti a ginocchiera. Il movimento di serraggio orizzontale e verticale si ottiene con una semplice operazione, utilizzando una maniglia ergonomica. Il posizionamento esatto e simultaneo e il bloccaggio del componente sono garantiti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

#### Materiale

##### Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

##### Perni

- acciaio inox


##### Impugnatura

- Plastica

##### Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato

#### Disegno

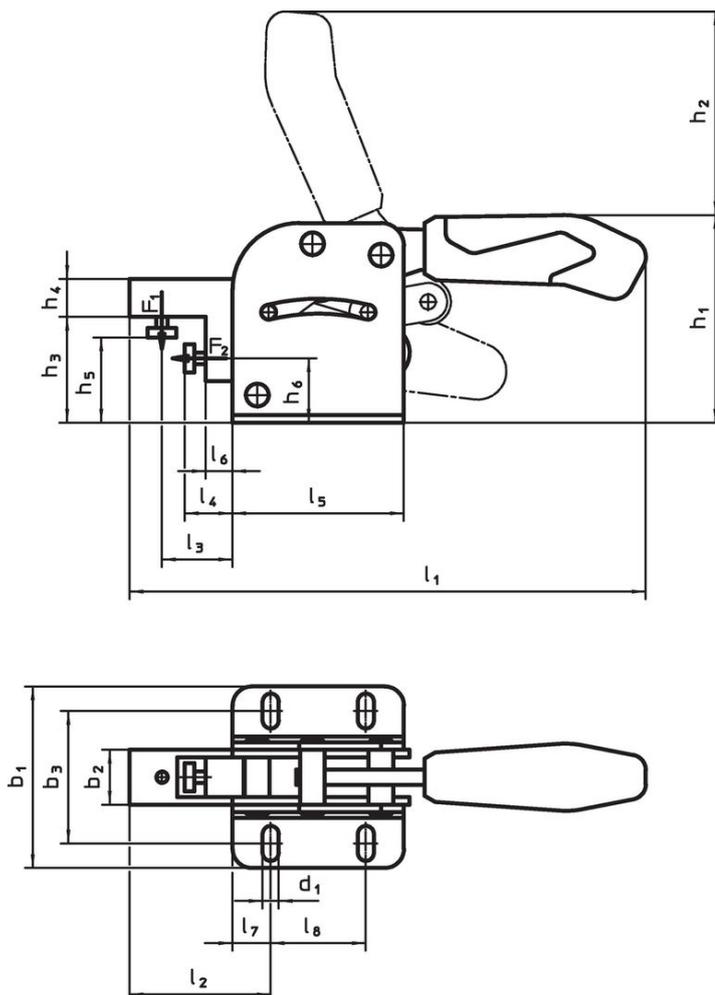

## Caratteristiche

Dimensione nominale	Dimensioni																		Forza di ritegno		Temperatura		Codice				
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min.	h <sub>5</sub> max.	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	l <sub>4</sub> max.	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.		
	[mm]																		[kN]	[°C]	[g]						
<b>Acciaio</b>																											
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002	
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003	
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004	

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.