

Centraggi • con profilo arrotondato

22630.0425



Descrizione prodotto

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce l'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando l'interferenza di spigoli vivi.

Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Centraggi, DIN 6321
- Centraggi, con filetto, dim. come DIN 6321

Disegno

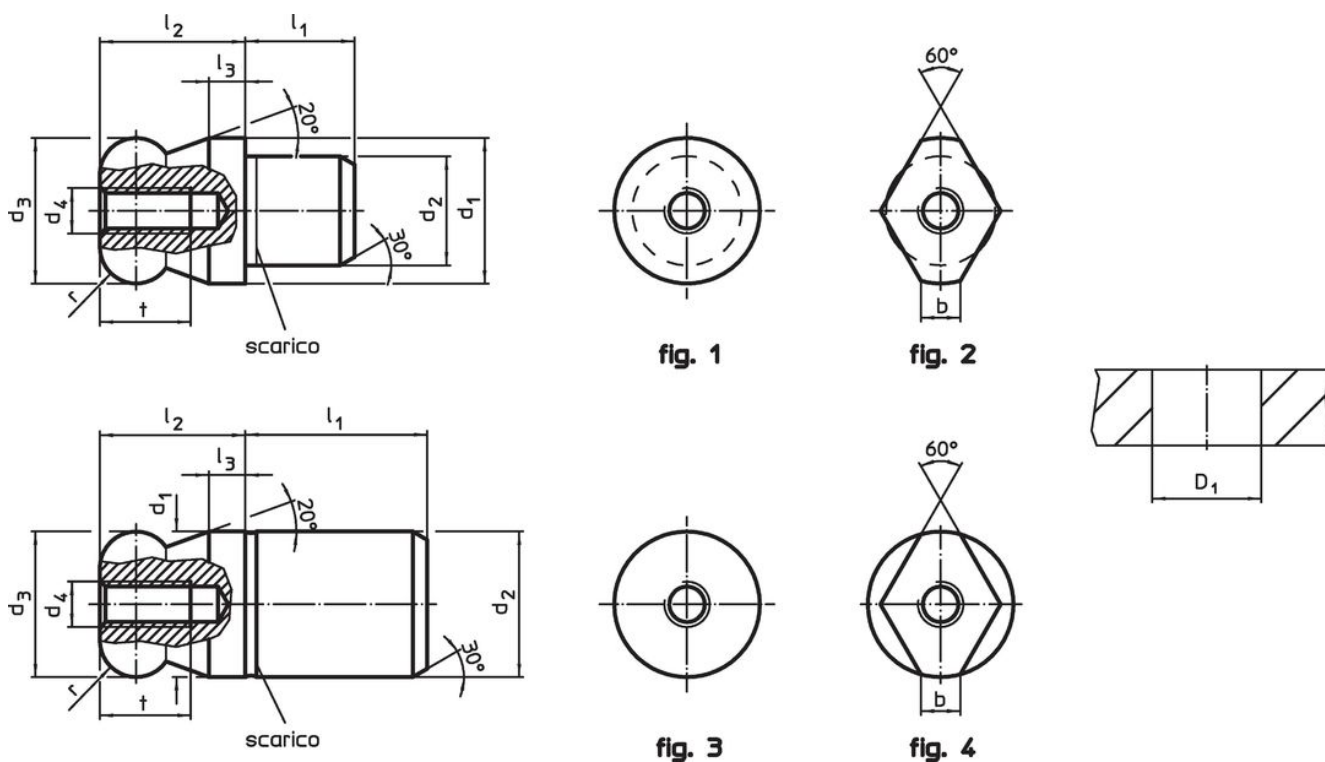

Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione D1 H7 [mm]	[g]	Codice	
d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	t	r	b				
g6	n6	-0,01 -0,05											
[mm]													
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio													
25	18	25	M5	18	25	6	10	6	5,6	18	92	22630.0425	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.