

## Boccole di posizionamento • con collare, DIN 172 A

### 23112.0048




#### Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.  
Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

#### Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

#### Disegno

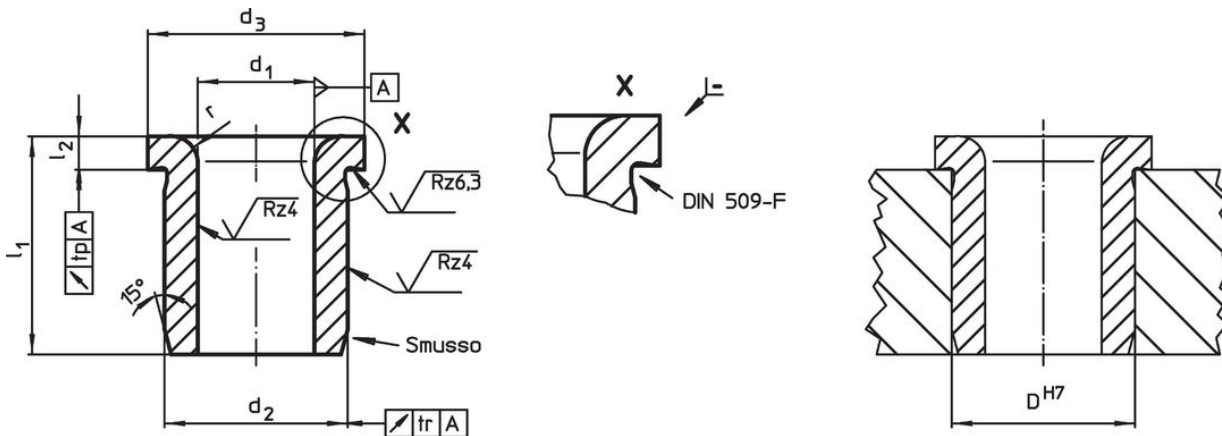

#### Caratteristiche

Dimensioni						Foro di ricezione		Codice
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$d_3$	$l_2$	$r$	D	[g]	
F7		n6				H7		
[mm]						[mm]		
4,5	16	8	11	2,5	1	8	5	23112.0048

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

##### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

##### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.