

Staffe • DIN 6316 a gomito

23160.0022




Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6316 a gomito viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

Disegno

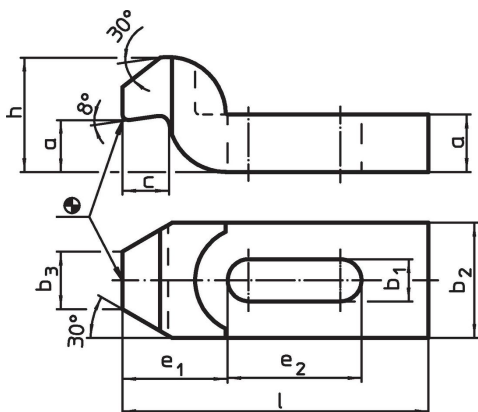


Caratteristiche

| Dimensione nominale b_1 [mm] | Dimensioni | | | | | | | | Per viti | | Per [g] | Codice ¹⁾ |
|--------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----------|------|------------|----------------------|
| | l | a | b_2 | b_3 | c | e_1 | e_2 | h | [mm] | [in] | | |
| 22 | 160 | 30 | 60 | 30 | 24 | 55 | 55 | 60 | M20 | 3/4 | 1937 | 23160.0022 |

¹⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Esempio di applicazione

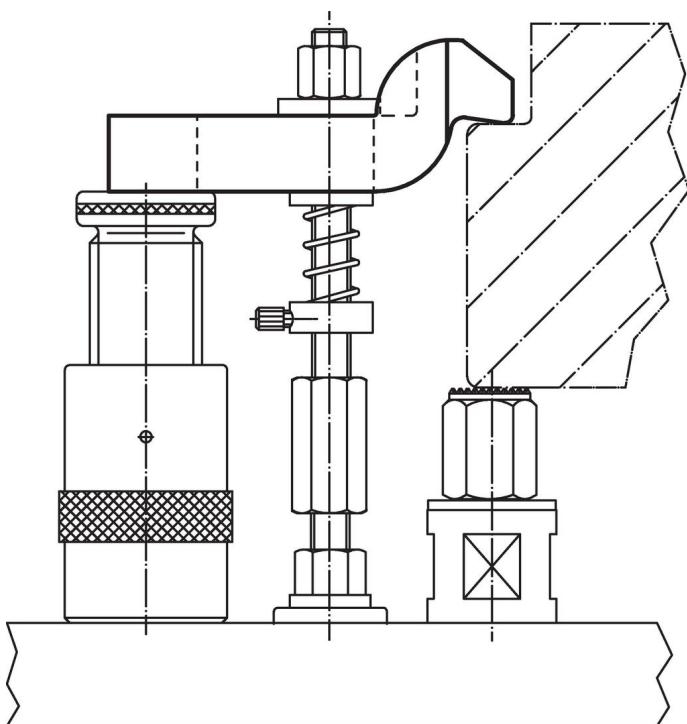

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.