

**Staffe • a profilo ridotto**  
23160.0107




**Descrizione prodotto**

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B a profilo ridotto e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

**Materiale**

- Acciaio bonificato, brunito


**Disegno**

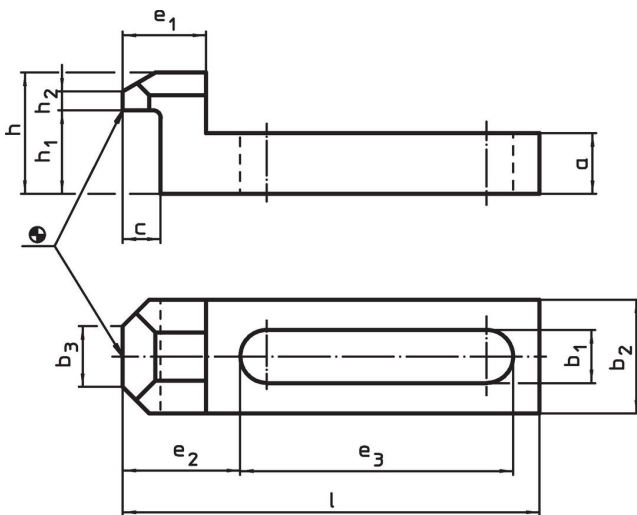

**Caratteristiche**

Dimensione nominale b <sub>1</sub> [mm]	Dimensioni												Per viti		Codice
	l	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	e <sub>3</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]	[in]	[g]	
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M6	1/4	39	23160.0107

**Esempio di applicazione**

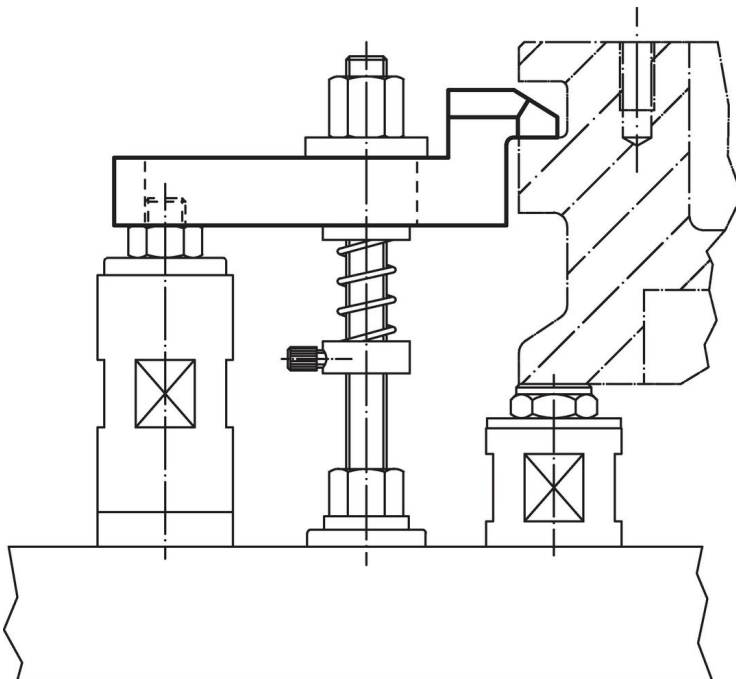

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.