

Dadi esagonali • saldate

24470.0610




Descrizione prodotto

Versione più conveniente rispetto alla DIN 99

Materiale

- Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco


Disegno

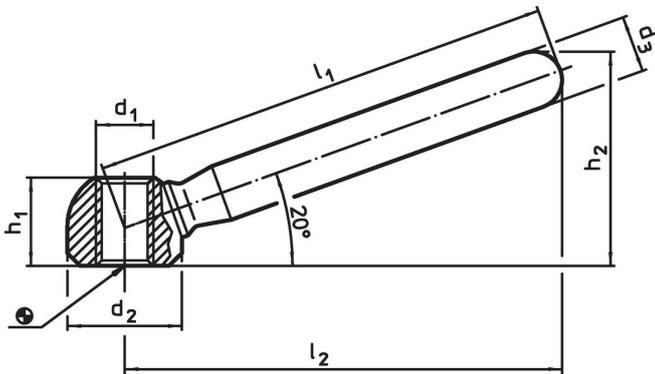

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | [g] | Codice |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|
| l_1 | l_2 | d_1 | d_2 | d_3 | h_1 | h_2 | | |
| acciaio inox | | | | | | | | |
| 100 | 95 | M12 | 25 | 14 | 19 | 46 | 149 | 24470.0610 |

Esempio di applicazione

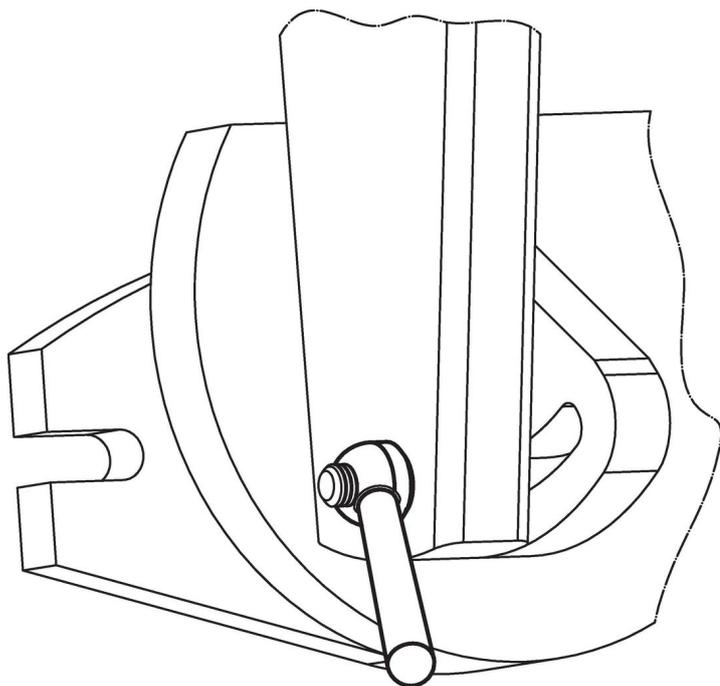

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.