

Pomelli a stella • DIN 6336 in acciaio inox pressofuso

24661.0063



Descrizione prodotto

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Materiale

Impugnatura

- Acciaio inox A2, sabbiato opaco

Disegno

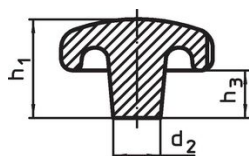


fig. 1

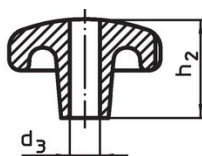


fig. 2

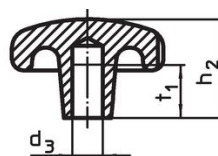


fig. 3

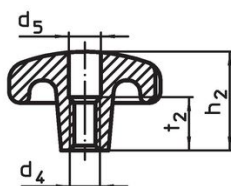
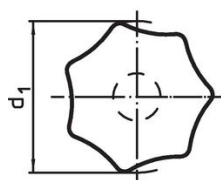


fig. 4

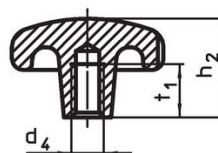


fig. 5

Caratteristiche

| d ₁ | Dimensioni | | | [g] | Codice |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | d ₂ | h ₁ | h ₃ | | |
| [mm] | | | | | |
| Non lavorato, forma A – Fig. 1 | | | | | |
| 63 | 20 | 42 | 21 | 319 | 24661.0063 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.