

Cerniere • regolabile
25161.0205



Descrizione prodotto

Le cerniere regolabili possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente spostando le boccole di regolazione in modo da adattarsi alla forma e regolarle con precisione.

Materiale


Corpo

- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Asse

- Acciaio inox

Disegno

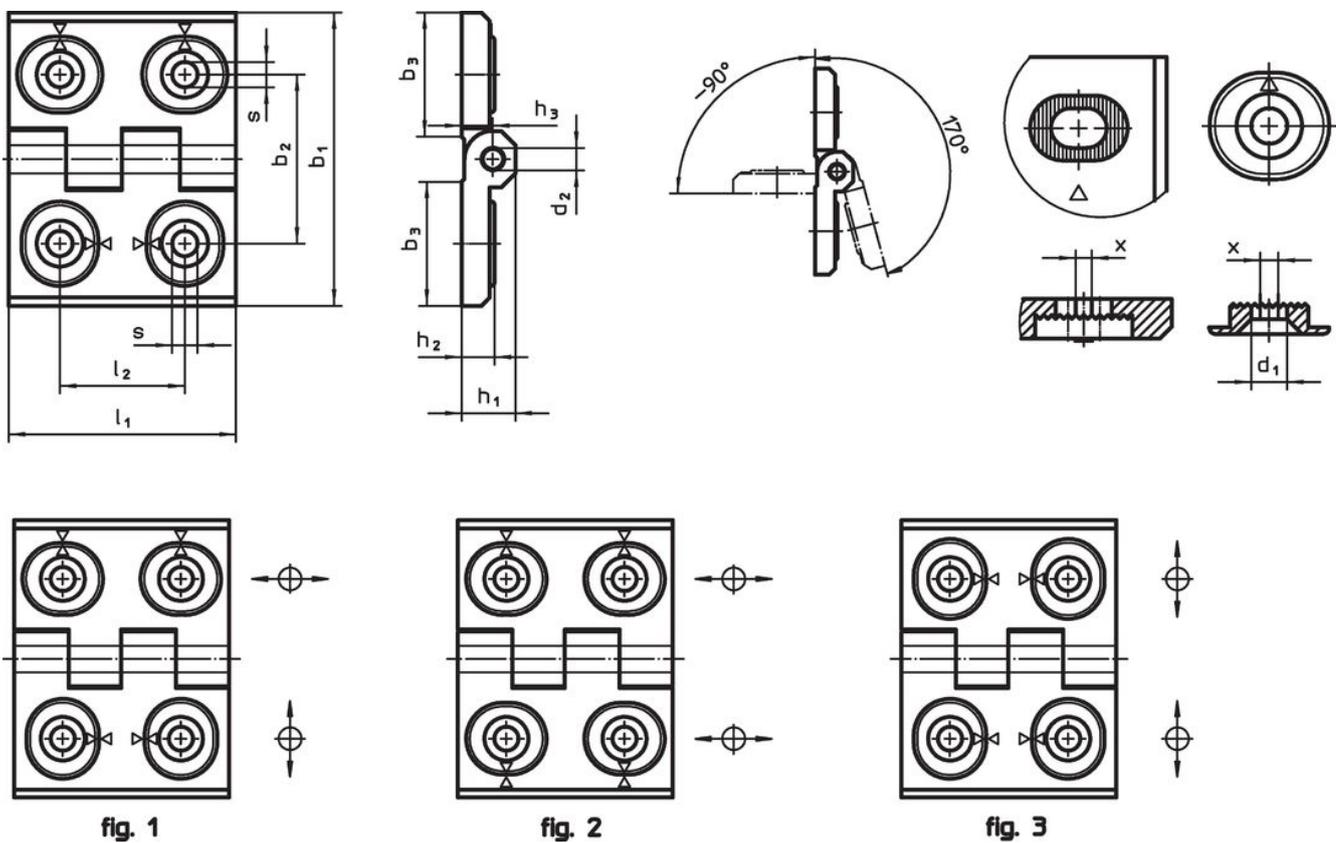

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | | [g] | Codice | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------------|--|
| b_1 | l_1 | b_2 | b_3 | d_1 | d_2 | h_1 | h_2 | h_3 | l_2 | x | | | |
| Aggiustabile in larghezza – Fig. 3, Zinco pressofuso, nero | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 52 | 30 | 22 | 4,5 | 4 | 9,5 | 6 | 5,5 | 22 | 0,5 | 82 | 25161.0205 | |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.