

Griffe di bloccaggio • Basso

EH 1702.




Descrizione prodotto

- Per il bloccaggio di pezzi grezzi
- Minima perdita di serraggio
- Altezza di bloccaggio: regolabile da 3,0 a 4,5 mm

Materiale

- Acciaio, temperato

Disegno

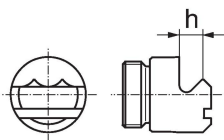

Caratteristiche

Dimensioni		Codice
h [mm]	 [g]	
5	20	1702.750

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.