

## ベース・プレート

1100.300



### 製品説明

#### 材質

- ・ スチール、焼入れ、研削


#### 更なる情報

#### 備考


特別仕様については、お問い合わせください。

### 寸法図


#### 1100.300

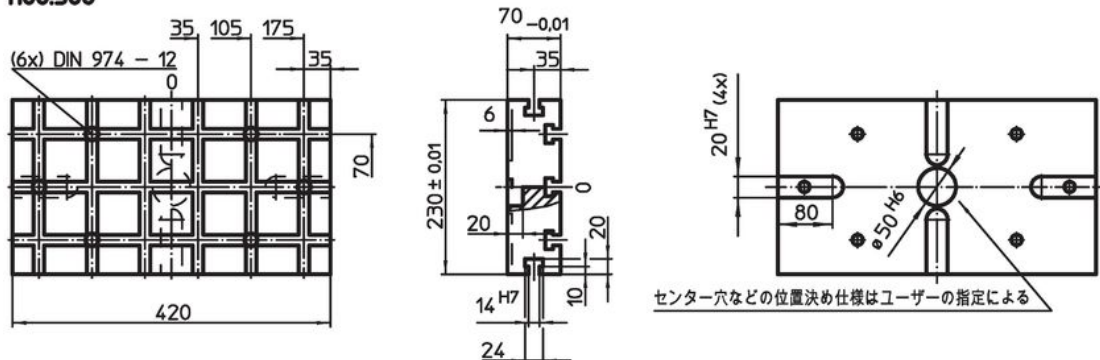

#### 1100.400

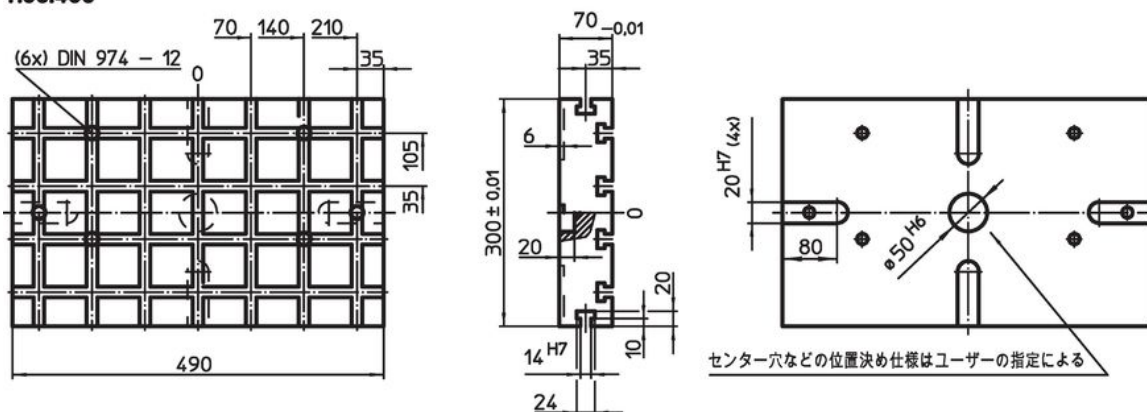

#### 1100.500

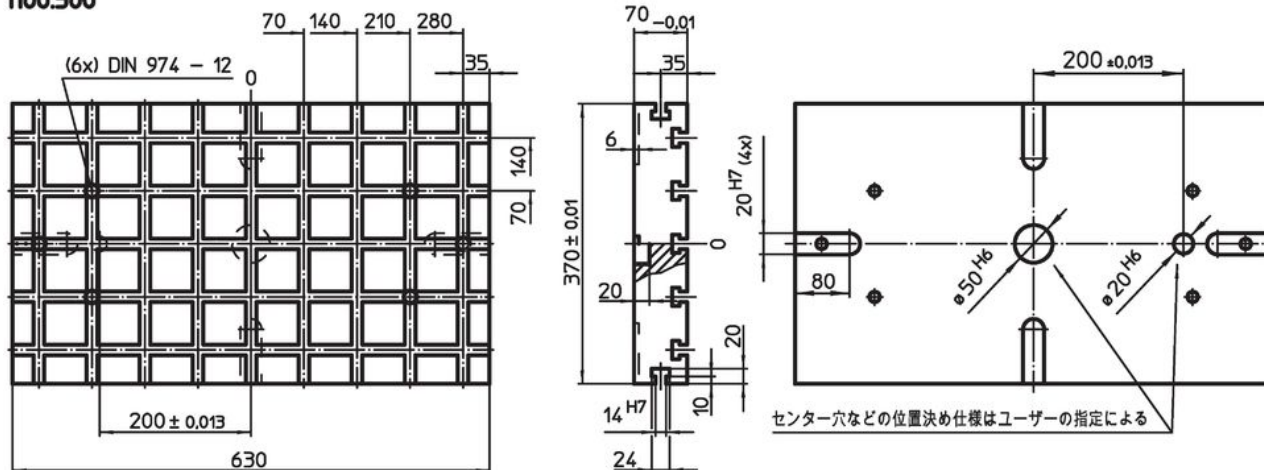


溝間隔 70 ± 0.01

発注情報

システム	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	寸法		y	T溝の数	 [kg]	製品番号
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	1100.300

応用例



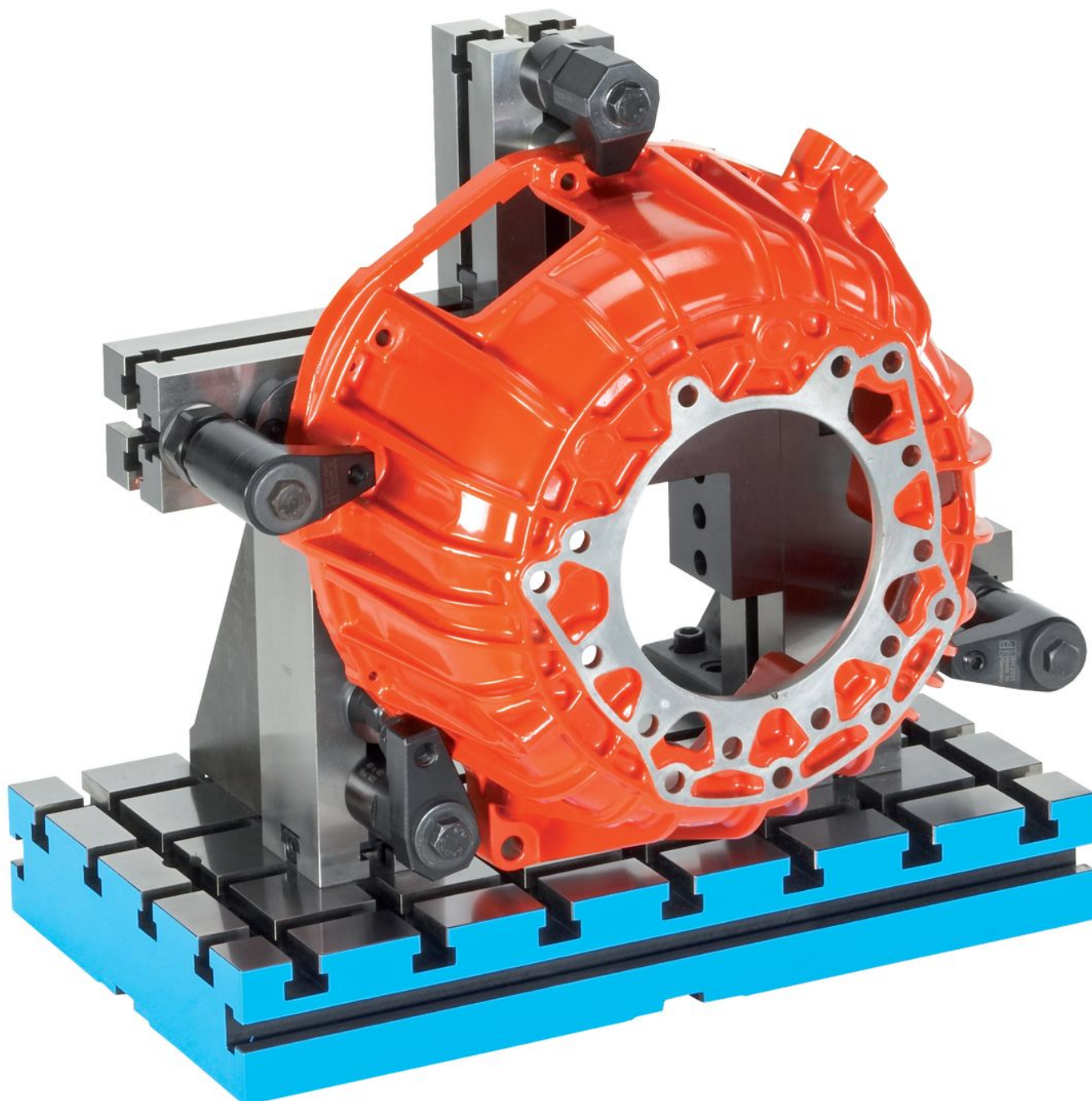



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。