

クランプ・ベース・長さ400 - 700

1585.700




製品説明

材質

- 工具鋼、焼入れ

寸法図

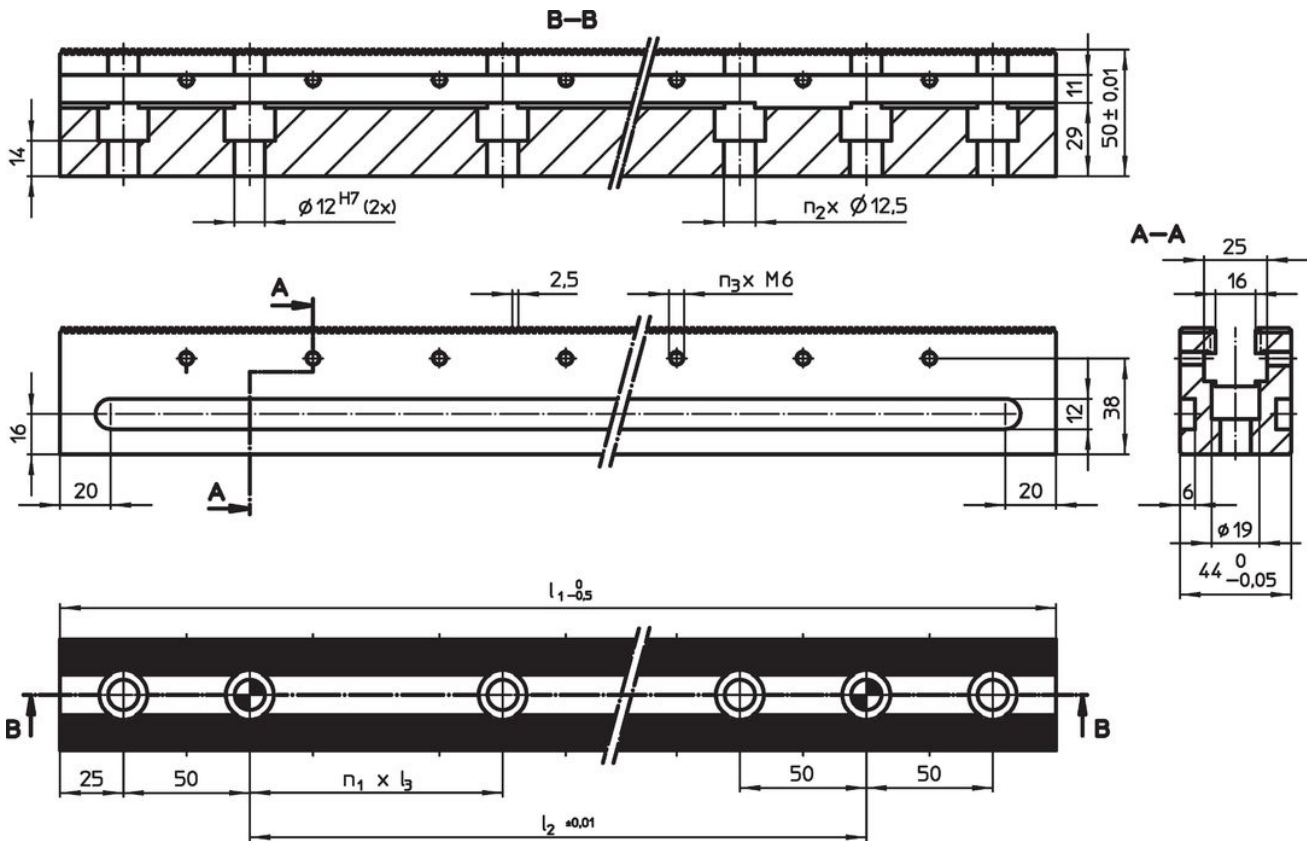

発注情報

l <sub>1</sub>	寸法		l <sub>3</sub>	数			[kg]	製品番号
	l <sub>2</sub>	[mm]		n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>		
700	550		100	5	7	13	8	1585.700

アクセサリ

	嵌合ねじの数 M12 x 45	キャップねじの数 M12 x 45	[g]	製品番号
クランプバー用取付ねじ				
	2	7	453	1585.701

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。