

ワーク・ストッパー・水平プリズム口金

1586.031



製品説明

材質

- 工具鋼、焼入れ

寸法図

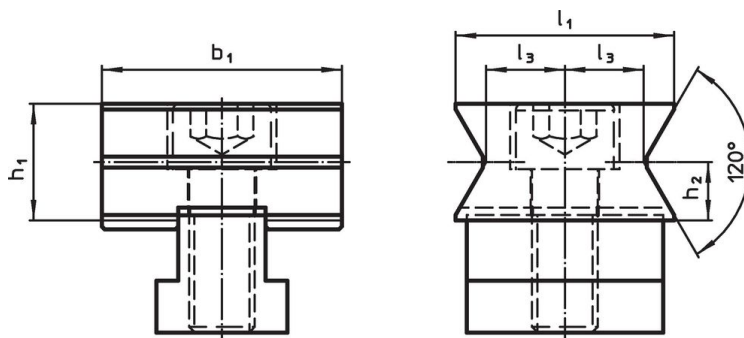


図 1

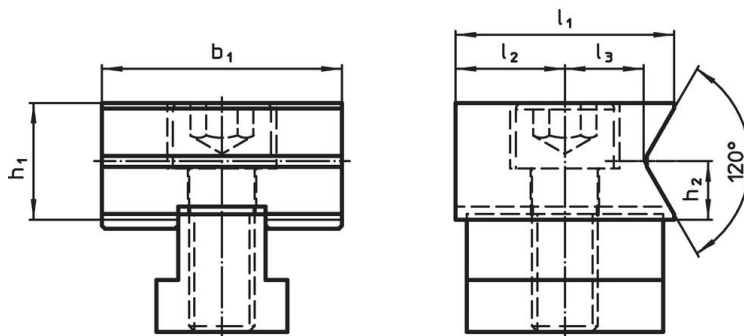



図 2

発注情報

$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$ $\pm 0,01$	寸法 $l_3$ [mm]	$b_1$ $-0,05$	$h_1$	$h_2$	 [g]	製品番号
M12	8 - 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

水平プリズムと平滑面 - 図 2

M12	8 - 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031
-----	--------	----	----	------	----	------	------	-----	----------

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。