

ワーク・ストッパー・平面

1586.070




製品説明

材質

- 本体  
• 工具鋼、焼入れ

寸法図

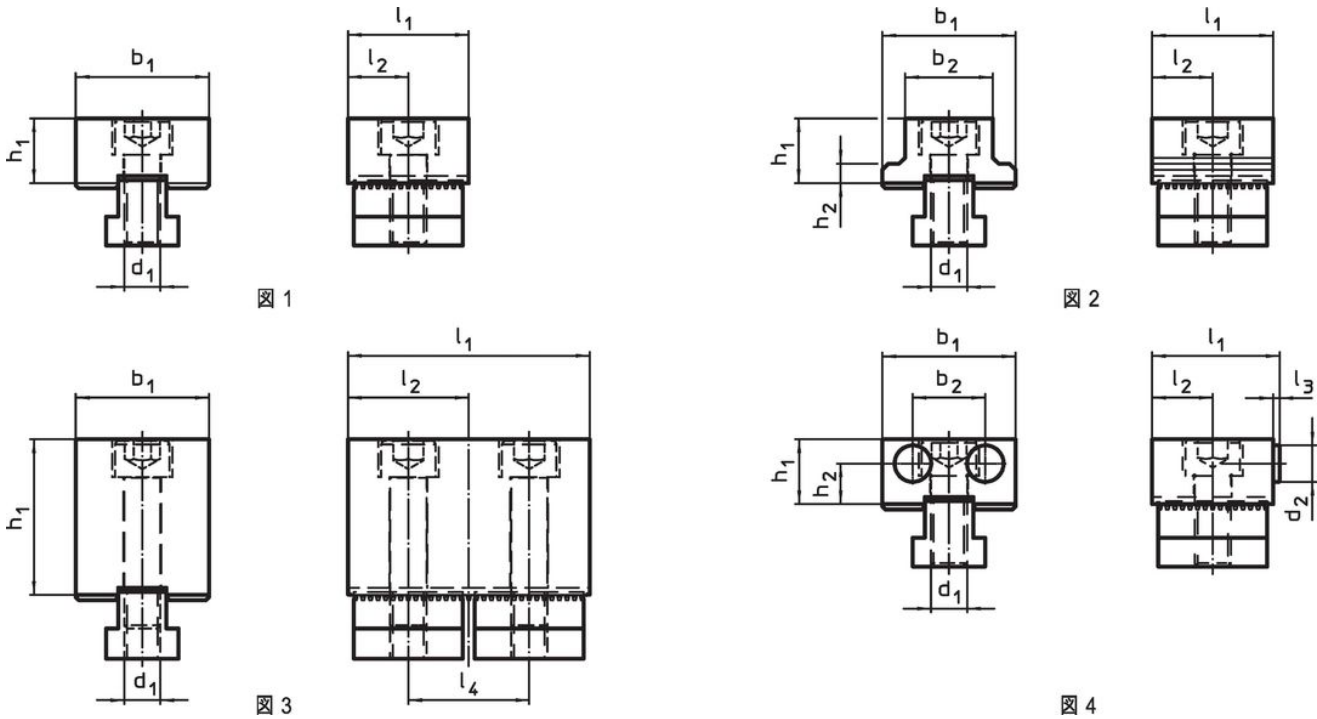

発注情報

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	寸法		h <sub>1</sub>	[g]	製品番号
		l <sub>2</sub> ±0,01 [mm]	b <sub>1</sub> -0,05			
平滑面、両サイド - 図 1						
M12	40	20	44	21,4	395	1586.070

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。