

## スプリングプランジャー・プラスチック

22040.0010



### 製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

### 材質

- 本体  
 ・ POM、青
- ボール  
 ・ ステンレス鋼、焼入れ
- バネ  
 ・ ステンレス鋼

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
 スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください  
 インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

#### その他の製品

- ・ Locators, with bore hole, for spring plungers
- ・ Locators, smooth, for spring plungers
- ・ホルダー、スプリングプランジャー用

### 寸法図

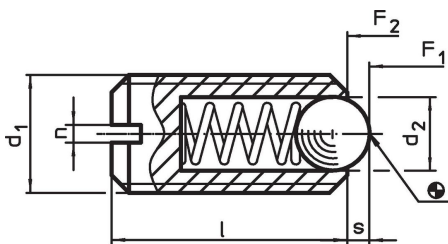

### 発注情報

寸法				ストローク s [mm]	バネ力 <sup>1)</sup>		温度		質量 [g]	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.		
[mm]					[N]		[°C]			
ボール材質：ステンレス鋼										
M10	6	19	1,5	1,9	25	45	-30	50	2,5	22040.0010

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。