

## スプリング・スリーブ

22100.0124



### 製品説明

本体は位置決めに使用できます

### 材質


- 本体
- ・ ステンレス鋼 A2 ( SUS304に類似 )
- バネ
- ・ ステンレス鋼 1.4310 ( SUS301相当 )

### 更なる情報

### 備考

バネの特別仕様についてはお問い合わせください。

### 寸法図

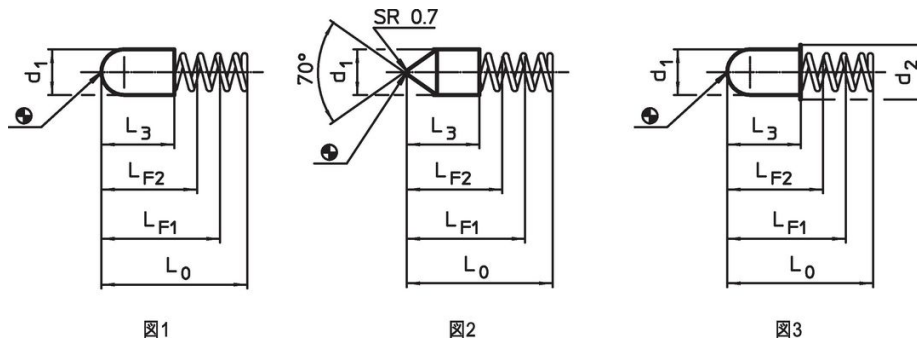


### 発注情報

寸法					ストローク s [mm]	バネ力 <sup>1)</sup>		バネ定数 [N/mm]	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	製品番号
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F1で [mm]	L F2で [mm]	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> 約 [N]	F <sub>2</sub> 約 [N]				
本体：ステンレス鋼 先端部：球形 - 図 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

<sup>1)</sup> 統計的平均値

### 応用例

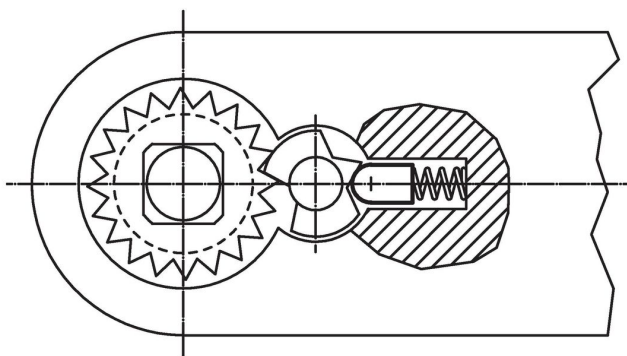

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。