

## スプリング・スリーブ

22100.0373



### 製品説明

本体は位置決めに使用できます

### 材質


- 本体
- ・ ステンレス鋼 A2 ( SUS304に類似 )
- バネ
- ・ ステンレス鋼 1.4310 ( SUS301相当 )

### 更なる情報

### 備考

バネの特別仕様についてはお問い合わせください。

### 寸法図

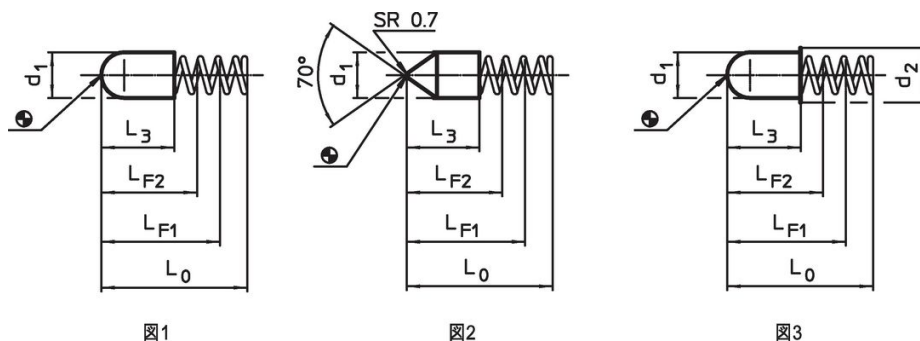


### 発注情報

寸法			ストローク s [mm]	バネ力 <sup>1)</sup>		バネ定数 [N/mm]	max. [°C]	[g]	製品番号
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	d <sub>2</sub>		F <sub>1</sub> 約 [N]	F <sub>2</sub> 約 [N]				
本体：ステンレス鋼 先端部：球形、カラー付 - 図 3									
3	13	4,1	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

<sup>1)</sup> 統計的平均値

### 応用例

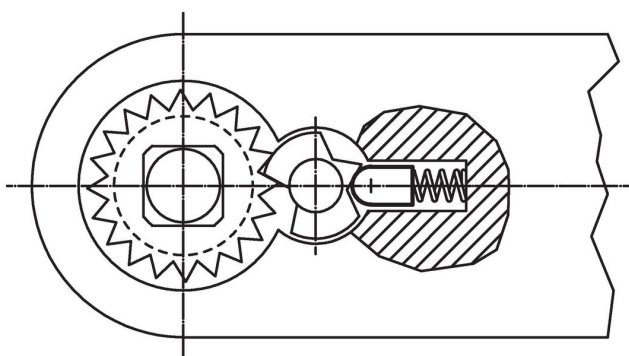

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。