

## レベリング・パッド・固定用穴付

22590.0822



### 製品説明

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。  
パッドには取付用の穴が2か所あります。

### 材質


- ボルト付 ボール・エレメント  
 ・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )
- カウンター・ナット  
 ・ステンレス鋼 A2、ISO4032
- パッド  
 ・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### 更なる情報

#### 備考

$d_1$  が M10 と M12 のロックナットは、DIN 934 に準拠しています


### 寸法図

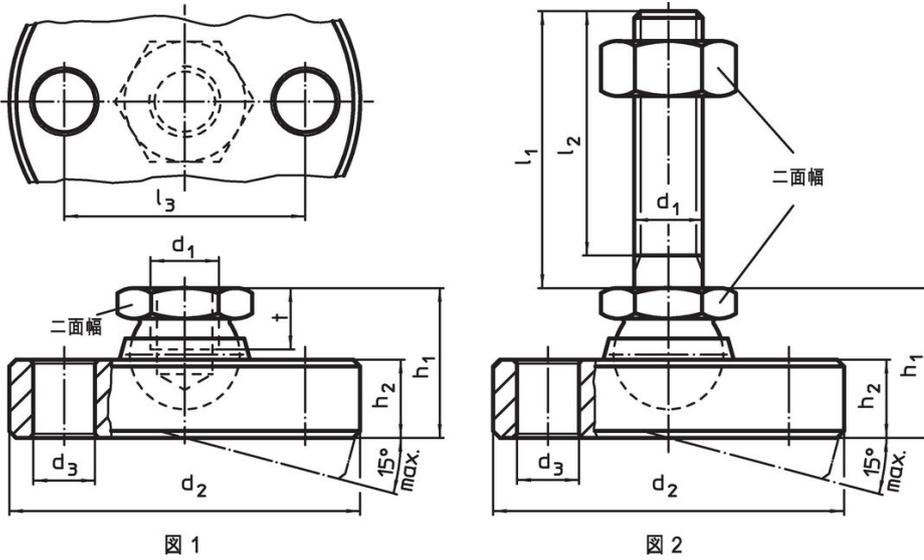

### 発注情報

$d_1$	$l_1$	$d_2$ -0,5	$d_3$	寸法				$h_1$ 約	$h_2$	二面幅	耐荷重 ( 静荷重時 ) max.		製品番号
				[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、オネジ - 図 2													
M8	80	50	6,6	76	38	18	8,5	13	14	163	22590.0822		

## 応用例

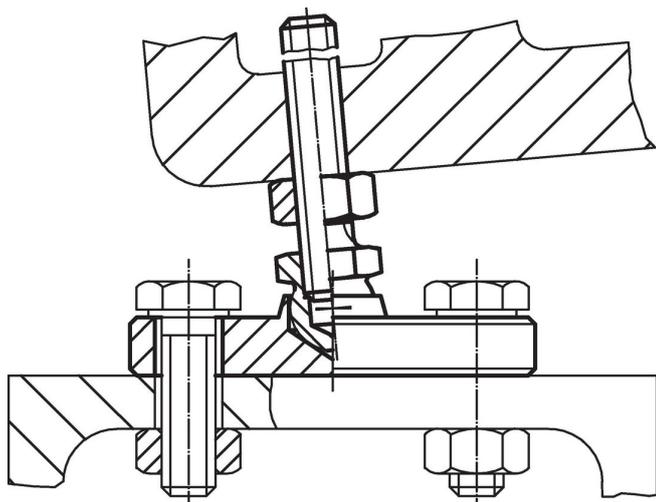

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。