

## ピン

22690.0355



### 製品説明

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

### 材質


- ・ スチール、浸炭焼入れ、黒染

### 更なる情報

### その他の製品

- ・ シートピン, セレーションまたはポイント付
- ・ ピン, プラスチック接触面付

### 寸法図

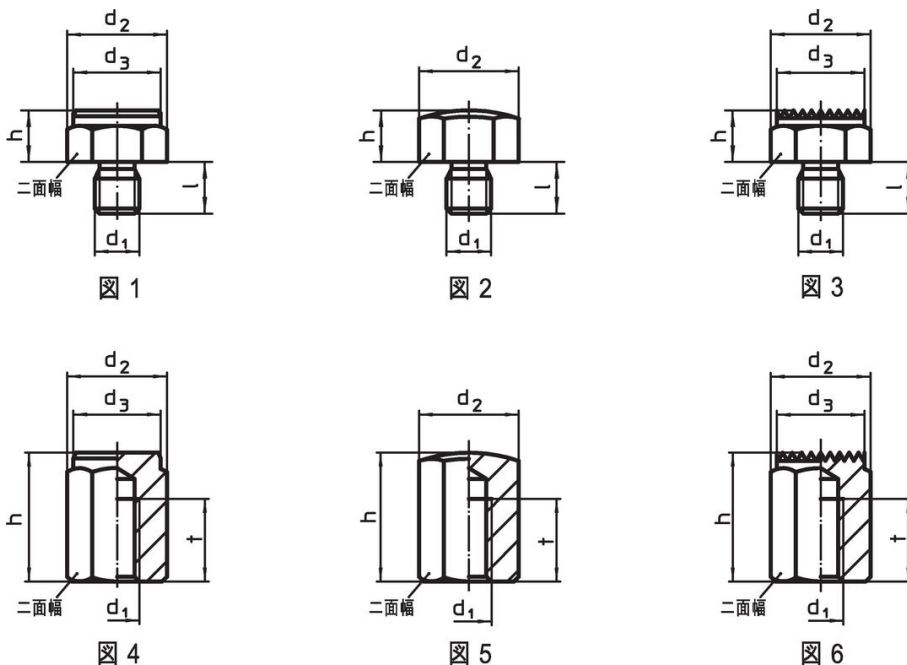

### 発注情報

h ±0,01	d <sub>1</sub>	寸法				l	t	二面幅 [mm]	締付トルク <sup>1)</sup> max. [Nm]	[g]	製品番号
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]							
メネジ付、平面度 公差 <sub>l</sub> = ±0.01 – 図 4											
60	M20	40	36			60	38	36	407	415	22690.0355

<sup>1)</sup> メネジ付の製品の締付トルクは強度等級8のネジを基準としています。ネジ部の長さ全部を使用することが前提です。

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。