

ピン・プラスチック接触面付

22691.0324



製品説明

接触面がプラスチックのレストボタンは、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。

材質

インサート

- ・プラスチック(PEEK), 青

本体

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

その他の製品

- ・台座部品, プラスチックコーティング付, 回転
- ・ピン

寸法図

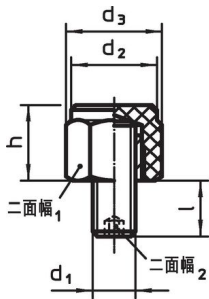


図 1

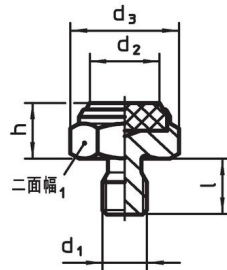


図 2

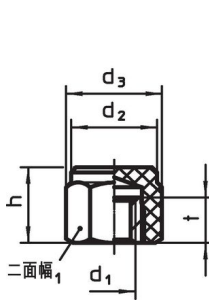


図 3

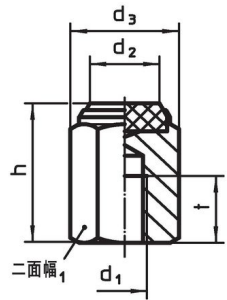


図 4

発注情報

寸法					二面幅 ₁	耐荷重 (静荷重時) max.	締付トルク ¹⁾ max.	min. max. [°C]	[g]	製品番号
h	d ₁	d ₂	d ₃	t						
±0,1		[mm]		[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]			
25	M8	12,5	19,4	12	17	11,5	18	-60 250	35	22691.0324

メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面 - 図 4

¹⁾メネジ付の製品の締付トルクは強度等級8のネジを基準としています。ネジ部の長さ全部を使用することが前提です。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。