

## セッティング・スクリュー・ヘッド無し、ボール反転防止機構付

22700.0814



### 製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。  
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

### 材質

- ボール
- ステンレス鋼、焼入れ
- ねじ
- ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止付  
特別仕様については、お問い合わせください。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

#### その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス ( 六角星型 )

### 寸法図

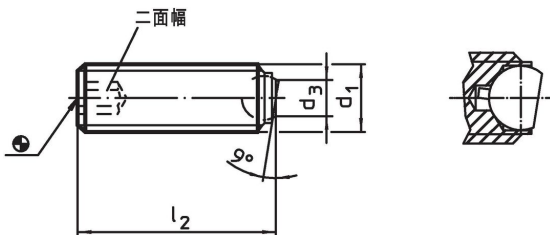

### 発注情報

| d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | 寸法<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | ボール直径 | 二面幅<br>[mm] | 耐荷重 ( 静荷重時 ) <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>[g] | 製品番号       |
|----------------|----------------|------------------------------|-------|-------------|--|--|------------|
| M8             | 20             | 4,5                          | 5,5   | 4           | 9  | 5,1  | 22700.0814 |

<sup>1)</sup> 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。