

セッティング・スクリュー・ヘッド付、平面ボール付

22710.0564



製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

- ボール**
- 軸受鋼、焼入れ
- ねじ**
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド付 ボール反転防止機構付

寸法図

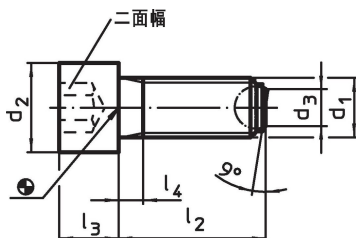

発注情報

d ₁	l ₂ 約	d ₂	寸法 d ₃	l ₃	l ₄	ボール直径	二面幅	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max.		製品番号
接触面は平滑面, 熱処理鋼										
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
M6	30	10	3,2	6	3	4	5	9	7,8	22710.0564

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。