

## セッティング・スクリュー・ヘッド付、平面ボール付

22710.0972



### 製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。  
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

### 材質

- ボール  
・ 軸受鋼、焼入れ
- ねじ  
・ 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止機能無し  
特別仕様については、お問い合わせください。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

#### その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド付 ボール反転防止機構付

### 寸法図

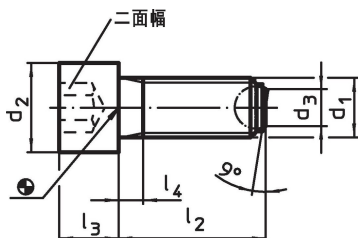

### 発注情報

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> 約	d <sub>2</sub>	寸法 d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	ボール直径	二面幅	耐荷重 (静荷重時) <sup>1)</sup> max.		製品番号
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
M20	50	30	13,5	20	7,5	15	17	90	184	22710.0972

<sup>1)</sup> 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。