

## セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付 22720.0513



### 製品説明

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。  
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。  
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

### 材質

- ボール  
・ POM、赤
- ねじ  
・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止機能無し  
特別仕様については、お問い合わせください。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

#### その他の製品

- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し ショートタイプ
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

### 寸法図

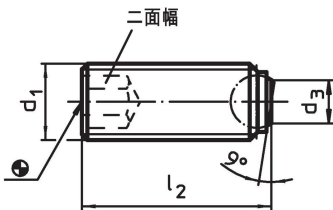

### 発注情報

寸法			ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重 ( 静荷重時 ) <sup>1)</sup> max. [kN]	温度		重量 [g]	製品番号
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>3</sub>				min.	max.		
M6	12,3	3	4	3	0,9	-30	80	1,4	22720.0513

カット面付き樹脂製ボール、接触面は平滑面 ( ボール反転防止付 ), ステンレス鋼

<sup>1)</sup> 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。