

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付 22720.0522



製品説明

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

- ボール
・ POM、赤
- ねじ
・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し ショートタイプ
- ・ セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

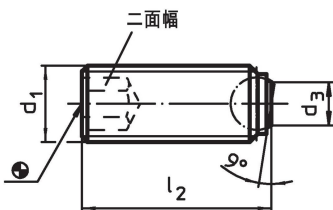

発注情報

| d ₁ | 寸法 | | | ボール直径 | 二面幅 [mm] | 耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN] | 温度 | | 重量 [g] | 製品番号 |
|----------------|----------------|----------------|------|-------|-------------|--|------|------|-----------|------------|
| | l ₂ | d ₃ | [mm] | | | | min. | max. | | |
| M8 | 10,4 | 4,2 | [mm] | 5,5 | 4 | 1,5 | -30 | 80 | 1,9 | 22720.0522 |

カット面付き樹脂製ボール、接触面は平滑面 (ボール反転防止付), ステンレス鋼

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。